



PLV-A-TZB

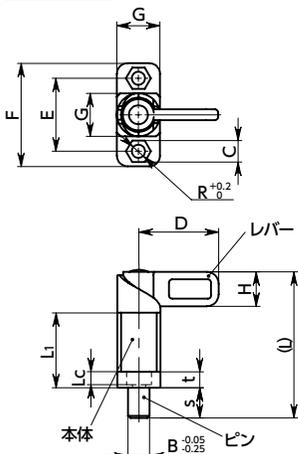

PLV-B-TZB

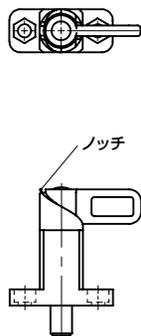

● 材質・仕上げ



| | PLV-TZB |
|-------|--------------------|
| レバー | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
| 本体 | 精密鋳鋼品 三価クロメート処理 |
| ピン | スチール 三価クロメート処理 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |

- レバータイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
- レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
- 商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。

PLV-A-TZB ———レバーとフランジ面が垂直

PLV-B-TZB ———レバーとフランジ面が平行

PLV-A-TZB レバーとフランジ面が垂直 **PLV-B-TZB** レバーとフランジ面が平行

単位: mm

| 品番 | B | S (ストローク) | D | L | L ₁ | L _c | H | C | R | E | F | G | t | 荷重 (N) min./max. | ピンの せん断荷重 (N) | 質量 (g) |
|------------------------|----|--------------|----|-----|----------------|----------------|----|----|------|----|----|----|-----|---------------------|------------------|--------|
| PLV-8-20-A-TZB | 8 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 4500 | 164 |
| PLV-10-20-A-TZB | 10 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 7030 | 167 |
| PLV-12-20-A-TZB | 12 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 10100 | 171 |
| PLV-14-20-A-TZB | 14 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 13700 | 175 |
| PLV-16-30-A-TZB | 16 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 18000 | 622 |
| PLV-20-30-A-TZB | 20 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 28100 | 760 |
| PLV-8-20-B-TZB | 8 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 4500 | 164 |
| PLV-10-20-B-TZB | 10 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 7030 | 167 |
| PLV-12-20-B-TZB | 12 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 10100 | 171 |
| PLV-14-20-B-TZB | 14 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 13700 | 175 |
| PLV-16-30-B-TZB | 16 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 18000 | 622 |
| PLV-20-30-B-TZB | 20 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 28100 | 760 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLV-8-20-A-TZB



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応不可