



PLV-A-BK

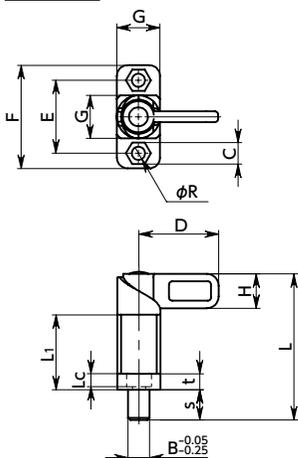

PLV-B-BK

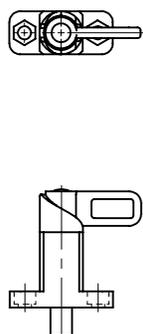

- レバータイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの方向はフランジ面に対して垂直です。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- 商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。

PLV-A-BK ————— レバーとフランジ面が垂直

PLV-B-BK ————— レバーとフランジ面が平行

- 材質・仕上げ



	PLV
レバー	精密鋳鋼品 三価クロメート処理
本体	精密鋳鋼品 静電塗装(つや消し黒)
ピン	スチール 三価クロメート処理
スプリング	SUS301

PLV-A-BK レバーとフランジ面が垂直 **PLV-B-BK** レバーとフランジ面が平行

単位: mm

品番	B	s	D	L	L ₁	L _c	H	C	R	E	F	G	t	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PLV-8-20-A-BK	8	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	4500	164
PLV-10-20-A-BK	10	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	7030	167
PLV-12-20-A-BK	12	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	10100	171
PLV-14-20-A-BK	14	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	13700	175
PLV-8-20-B-BK	8	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	4500	164
PLV-10-20-B-BK	10	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	7030	167
PLV-12-20-B-BK	12	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	10100	171
PLV-14-20-B-BK	14	14	37	68	35	6.1	16	10	6.1	34	48	20	7.5	16 / 55	13700	175

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLV-8-20-A-BK

商品記号 **1** **2** **3** 黒

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可