


PLVS-A4 フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - レバータイプ

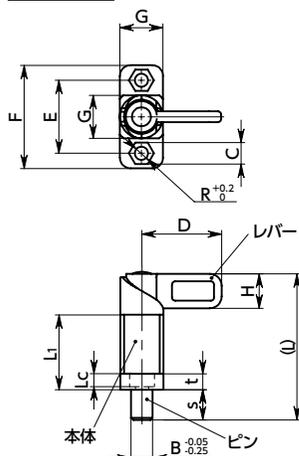


SUS ステンレス

PLVS-A-A4



PLVS-B-A4

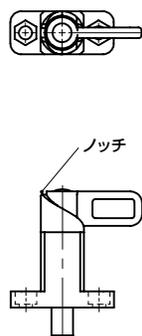

● 材質・仕上げ



| | PLVS-A4 |
|-------|------------|
| レバー | SUS316相当 |
| 本体 | SUS316相当 |
| ピン | SUS316相当 |
| スプリング | SUS316Ti相当 |

- レバータイプのインデックスプランジャと取り付け用フランジを一体化。機器・装置への取り付けが容易にできます。
- ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
- レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。

PLVS-A-A4 ————レバーとフランジ面が垂直

PLVS-B-A4 ————レバーとフランジ面が平行

- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

PLVS-A-A4 レバーとフランジ面が垂直 PLVS-B-A4 レバーとフランジ面が平行

単位: mm

| 品番 | B | s (ストローク) | D | L | L1 | Lc | H | C | R | E | F | G | t | 荷重 (N) min./max. | 質量 (g) |
|-----------------|----|--------------|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|-----|---------------------|--------|
| PLVS-8-20-A-A4 | 8 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 164 |
| PLVS-10-20-A-A4 | 10 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 167 |
| PLVS-12-20-A-A4 | 12 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 171 |
| PLVS-14-20-A-A4 | 14 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 175 |
| PLVS-16-30-A-A4 | 16 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 622 |
| PLVS-20-30-A-A4 | 20 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 760 |
| PLVS-8-20-B-A4 | 8 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 164 |
| PLVS-10-20-B-A4 | 10 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 167 |
| PLVS-12-20-B-A4 | 12 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 171 |
| PLVS-14-20-B-A4 | 14 | 14 | 37 | 68 | 35 | 6 | 16 | 10 | 6.1 | 34 | 48 | 20 | 7.5 | 14 / 35 | 175 |
| PLVS-16-30-B-A4 | 16 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 622 |
| PLVS-20-30-B-A4 | 20 | 20 | 55 | 103 | 54 | 10 | 25 | 17 | 10.1 | 55 | 80 | 30 | 15 | 22 / 70 | 760 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLVS-8-20-A-A4



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応可・別料金