



PNXV-A

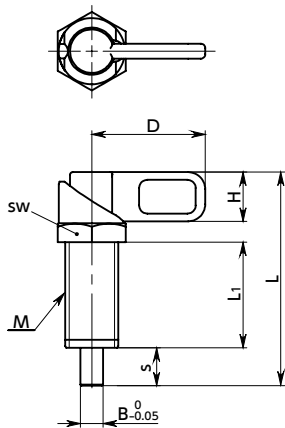

PNXV-AK

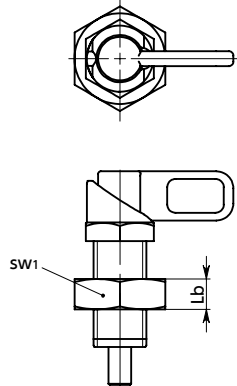

PNXV-A



PNXV-AK

● 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー【PXCS】をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PNXV-6-M16-1.5-AK

商品
記号

1 2 3

- レバーをまわしてピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。 3

PNXV-A ————— ロックナットなし

PNXV-AK ————— ロックナットつき

● 材質・仕上げ



	PNXV-A	PNXV-AK
レバー	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理*1	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理*1
ピン	SUM22L相当 三価クロメート処理	SUM22L相当 三価クロメート処理
スプリング	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 三価クロメート処理

*1: 2021年12月より在庫が無くなり次第、順次変更
変更前: ZNDGナノコーティング(グレー)

PNXV-A ロックナットなし PNXV-AK ロックナットつき

単位: mm

品番	B	s	M(細目)		D	L	L1	Lb	sw	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー 【PXCS】	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ											
PNXV-4-M12-1.5-A	4	8	M12	1.5	25	48	25	13	11	8 / 22	760	PXCS-12-14-**	49		
PNXV-5-M12-1.5-A	5	8	M12	1.5	25	48	25	13	11	8 / 22	1190	PXCS-12-14-**	51		
PNXV-6-M12-1.5-A	6	8	M12	1.5	25	48	25	13	11	8 / 22	1710	PXCS-12-14-**	53		
PNXV-6-M16-1.5-A	6	10	M16	1.5	30	56.5	28	18	13	11 / 30	1710	PXCS-16-17-**	44		
PNXV-8-M16-1.5-A	8	10	M16	1.5	30	56.5	28	18	13	11 / 30	3050	PXCS-16-17-**	46		
PNXV-8-M20-1.5-A	8	12	M20	1.5	37	69.5	36	22	15	20 / 56	3050	PXCS-20-22-**	94		
PNXV-10-M16-1.5-A	10	10	M16	1.5	30	56.5	28	18	13	11 / 30	4770	PXCS-16-17-**	48		
PNXV-10-M20-1.5-A	10	12	M20	1.5	37	69.5	36	22	15	20 / 56	4770	PXCS-20-22-**	96		
PNXV-12-M20-1.5-A	12	12	M20	1.5	37	69.5	36	22	15	20 / 56	6870	PXCS-20-22-**	99		
PNXV-4-M12-1.5-AK	4	8	M12	1.5	25	48	25	6	13	18	11	8 / 22	760	PXCS-12-14-**	60
PNXV-5-M12-1.5-AK	5	8	M12	1.5	25	48	25	6	13	18	11	8 / 22	1190	PXCS-12-14-**	62
PNXV-6-M12-1.5-AK	6	8	M12	1.5	25	48	25	6	13	18	11	8 / 22	1710	PXCS-12-14-**	64
PNXV-6-M16-1.5-AK	6	10	M16	1.5	30	56.5	28	8	18	24	13	11 / 30	1710	PXCS-16-17-**	62
PNXV-8-M16-1.5-AK	8	10	M16	1.5	30	56.5	28	8	18	24	13	11 / 30	3050	PXCS-16-17-**	64
PNXV-8-M20-1.5-AK	8	12	M20	1.5	37	69.5	36	10	22	30	15	20 / 56	3050	PXCS-20-22-**	127
PNXV-10-M16-1.5-AK	10	10	M16	1.5	30	56.5	28	8	18	24	13	11 / 30	4770	PXCS-16-17-**	66
PNXV-10-M20-1.5-AK	10	12	M20	1.5	37	69.5	36	10	22	30	15	20 / 56	4770	PXCS-20-22-**	129
PNXV-12-M20-1.5-AK	12	12	M20	1.5	37	69.5	36	10	22	30	15	20 / 56	6870	PXCS-20-22-**	132

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金

レーザー刻印 → P.xxxx

対応可・別料金