

● 材質・仕上げ



| | PPLY |
|----|--------------------|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | スチール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | スチール、焼入れ |

- 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
- 各ピン径ごとに2種類のピン長さを標準化。
- ピン径の公差はh6です。相手側の穴の推奨公差はF7です。
- ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
- 位置決めピン用ブッシュ **PJA** **PJB** と組み合わせて使用すればより精密な位置決めができます。

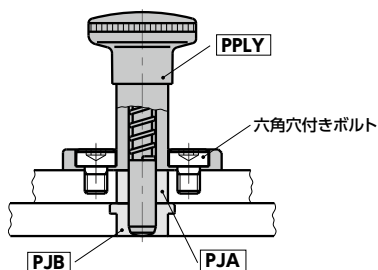
- 機器・装置への取り付けは六角穴付きボルトを使用してください。

| 品番 | ねじサイズ |
|----------------|-------|
| PPLY-6 | M4 |
| PPLY-8 | M5 |
| PPLY-10 | M5 |

単位: mm

| 品番 | B | s | D | L | L2 | Lc | C | R | E | F | G | t | 荷重(N) min./max. | ピンの せん断荷重(N) | 質量(g) |
|-------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|--------------------|-----------------|-------|
| PPLY-6-18 | 6 | 9 | 23 | 63 | 18 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 23 | 34 | 13 | 6 | 6 / 25 | 2530 | 47 |
| PPLY-6-24 | 6 | 9 | 23 | 69 | 24 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 23 | 34 | 13 | 6 | 6 / 25 | 2530 | 48 |
| PPLY-8-20 | 8 | 10 | 28 | 71 | 20 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 26 | 38 | 16 | 8 | 8.5 / 28 | 4500 | 81 |
| PPLY-8-26 | 8 | 10 | 28 | 77 | 26 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 26 | 38 | 16 | 8 | 8.5 / 28 | 4500 | 83 |
| PPLY-10-24 | 10 | 12 | 28 | 75 | 24 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 / 38 | 7030 | 84 |
| PPLY-10-32 | 10 | 12 | 28 | 83 | 32 | 5.5 | 9.4 | 5.5 | 26 | 38 | 16 | 8 | 9.5 / 38 | 7030 | 88 |

● 使用例

位置決めピン用ブッシュ **PJA** **PJB** と組み合わせて。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPLY-8-26
 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

 ゆるみ止め
対応不可

 レーザ刻印
対応可・別料金