

*1: ピンの公差を変更しました。



- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体に収納されています。ノブを押すとピンが本体から突き出します。ノブを離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号で、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PRX-A	スチール製	なし*1
PRX-AK	スチール製	あり
PRXS-A	ステンレス製	なし*1
PRXS-AK	ステンレス製	あり


*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ P.xxxx

PRX-A ロックナットなし **PRX-AK** ロックナットつき

品番 <small>1</small> スチール製	B	s	M(細目)		D	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
PRX-5-6-A	5	6	M10	1	16	42	22	-	-	8 / 20	1820	13
PRX-6-7-A	6	7	M12	1.5	19	49	26	-	-	9 / 28	2620	21
PRX-8-9-A	8	9	M16	1.5	23	65	34	-	-	12 / 40	4660	48
PRX-10-11-A	10	11	M20	1.5	28	78	43	-	-	22 / 50	7280	100
PRX-5-6-AK	5	6	M10	1	16	42	22	5	17	8 / 20	1820	20
PRX-6-7-AK	6	7	M12	1.5	19	49	26	6	18	9 / 28	2620	35
PRX-8-9-AK	8	9	M16	1.5	23	65	34	8	24	12 / 40	4660	66
PRX-10-11-AK	10	11	M20	1.5	28	78	43	10	30	22 / 50	7280	120

単位: mm

- 使用例
簡易の位置決め機構として。

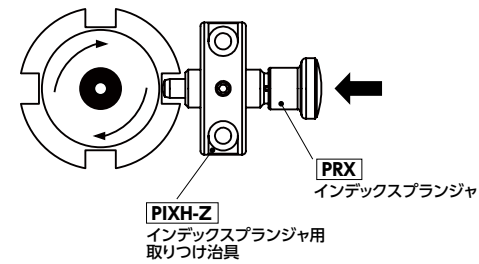

- 材質・仕上げ

	PRX-A	PRX-AK	PRXS-A	PRXS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
ロックナット	-	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	-	SUS303

RoHS

PRXS-A ロックナットなし **PRXS-AK** ロックナットつき

品番 <small>1</small> ステンレス製	B	s	M(細目)		D	L	L1	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
PRXS-5-6-A	5	6	M10	1	16	42	22	-	-	7 / 18	1820	13
PRXS-6-7-A	6	7	M12	1.5	19	49	26	-	-	8 / 21	2620	21
PRXS-8-9-A	8	9	M16	1.5	23	65	34	-	-	11 / 32	4660	48
PRXS-10-11-A	10	11	M20	1.5	28	78	43	-	-	18 / 43	7280	100
PRXS-5-6-AK	5	6	M10	1	16	42	22	5	17	7 / 18	1820	20
PRXS-6-7-AK	6	7	M12	1.5	19	49	26	6	18	8 / 21	2620	35
PRXS-8-9-AK	8	9	M16	1.5	23	65	34	8	24	11 / 32	4660	66
PRXS-10-11-AK	10	11	M20	1.5	28	78	43	10	30	18 / 43	7280	120

単位: mm

- 関連商品

取りつけ・取りはずしに使用する専用
レンチ **PXZ-W** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PRX-8-9-AK

1