

- インデックスプランジャの新タイプ。通常はピンが本体に内蔵されたタイプ。ロック機構つき。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。

#### PCX-A PCX-AK —ノブ操作タイプ

ノブを押せばピンが飛び出し、さらに右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまりピンが飛び出した状態でロックできます。

ロックの解除は、ノブをわずかに押しながら、ノブを左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。

#### PCX-B PCX-BK —キー操作タイプ

専用キー PCX-K (⇒ P.xxxx) の先端の溝でプランジャ上部からガイドピンを押せばピンが飛び出します。さらにキーを右回りに90°回転させれば、ガイドピンが溝にはまり、ピンが飛び出した状態でロックできます。

ロックの解除は、キーをわずかに押しながら、左まわりに90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンは本体内部にもどります。

キーをはずしておけば、不用意なプランジャの操作を防止します。また、プラスチック製のカバーキャップつきのため、プランジャを美しく装飾します。

- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。

末尾記号	操作タイプ	ロックナット
A	ノブ操作タイプ	なし*1
AK	ノブ操作タイプ	あり
B	キー操作タイプ	なし*1
BK	キー操作タイプ	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ P.xxxx)

PCX-A ノブ操作タイプ・ロックナットなし PCX-AK ノブ操作タイプ・ロックナットつき

PCX-B キー操作タイプ・ロックナットなし PCX-BK キー操作タイプ・ロックナットつき

品番	B	s	M(細目)		D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	d	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ													
PCX-6-A	6	8	M12	1.5	30	16	59.5	20	6		14			12 / 27	2530	PXCS-12-14-**	45
PCX-8-A	8	10	M16	1.5	30	18	64.5	22	6		16			12 / 35	4500	PXCS-16-17-**	68
PCX-6-AK	6	8	M12	1.5	30	16	59.5	20	6	6	14	18		12 / 27	2530	PXCS-12-14-**	54
PCX-8-AK	8	10	M16	1.5	30	18	64.5	22	6	8	16	24		12 / 35	4500	PXCS-16-17-**	86
PCX-6-B	6	8	M12	1.5			43	20	6		14		17	12 / 27	2530	PXCS-12-14-**	34
PCX-8-B	8	10	M16	1.5			48	22	6		16		17	12 / 35	4500	PXCS-16-17-**	54
PCX-6-BK	6	8	M12	1.5			43	20	6	6	14	18	17	12 / 27	2530	PXCS-12-14-**	43
PCX-8-BK	8	10	M16	1.5			48	22	6	8	16	24	17	12 / 35	4500	PXCS-16-17-**	72

- 専用キー PCX-K は別売りです。別途注文してください。




- 材質・仕上げ

	PCX-A	PCX-AK	PCX-B	PCX-BK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 三価クロメート処理		S45C 三価クロメート処理
カバーキャップ			ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)

RoHS

- 専用キー PCX-K

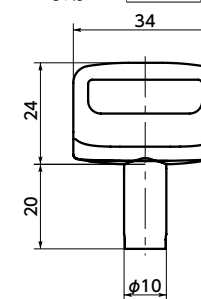

品番	質量(g)
PCX-K	6

- 関連商品

取り付け部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー [PXCS] をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

### PCX-6-BK

商品記号

専用キー PCX-K は別売りです。別途注文してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め ⇒ P.xxxx

対応可・別料金

レーザー刻印 ⇒ P.xxxx

対応可・別料金