



PIC-B インデックスプランジャ用ブシュ - テーパー穴タイプ - フランジつき

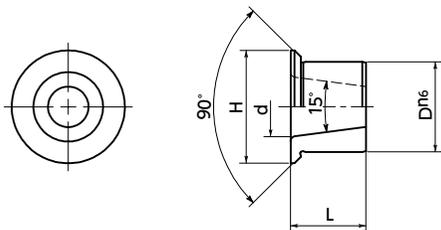

● 取り付け穴寸法

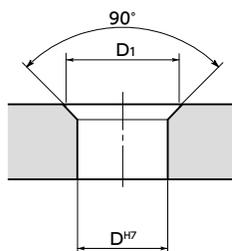

- テーパーピンタイプのインデックスプランジャ **PPCX** (⇒ P. xxxx) **PPCY** (⇒ P. xxxx) 用ブシュ。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はH7です。

● 材質・仕上げ




PIC-B	
本体	SUM22L相当 (硬度60 - 64HRC)

単位: mm

品番	D	d	L	H	取り付け穴寸法 D1	適用インデックスプランジャ		質量 (g)
						PPCX	PPCY	
PIC-6-8-B	10	6	8	12.5	13.5	PPCX-6-***	PPCY-6-***	4
PIC-8-10-B	12	8	10	15	16	PPCX-8-***	PPCY-8-***	7
PIC-10-12-B	15	10	12	19	20.6	PPCX-10-***	PPCY-10-***	12

● 使用例

テーパピンタイプのインデックスプランジャ **PPCX** (⇒ P. xxxx) **PPCY** (⇒ P. xxxx) と位置決めピン用ブシュ **PJB** (⇒ P. xxxx) を組み合わせて。

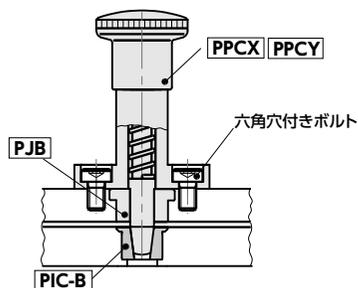

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIC-6-8-B



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P. xxxx
対応不可

ゆるみ止め ⇒ P. xxxx
対応不可

レーザ刻印 ⇒ P. xxxx
対応不可