

- インデックスプランジャ **PBXS** **PBYS** と組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
- 取り付け穴は長穴のため、位置調整が容易です。
- 取り付けには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。

● 材質・仕上げ




	PIPBS-X
本体	SCS13(SUS304相当)

品番	d	D1	F	G	H	R	e	t	E	K1	K2	適用インデックスプランジャ	質量 (g)
PIPBS-4-X	4.1	6	22	16.5	10	3.3	7	4	14	4	8.5	PBXS-4-*・PBYS-4-A	10
PIPBS-5-X	5.1	8	28	22	13.5	4.3	9.5	4.5	18	5	12	PBXS-5-*・PBYS-5-A	20
PIPBS-6-X	6.2	10	32	27.5	15.5	5.4	10.5	5	21	5.5	16.5	PBXS-6-*・PBYS-6-A	34
PIPBS-8-X	8.2	12	34	33	18.5	5.4	12.5	6	23	5.5	22	PBXS-8-*・PBYS-8-A	50
PIPBS-10-X	10.2	14.5	39	35	21.75	6.8	14.5	6	27	6	23	PBXS-10-*・PBYS-10-A	68

単位: mm

● 使用例

扉のラッチ機構として。

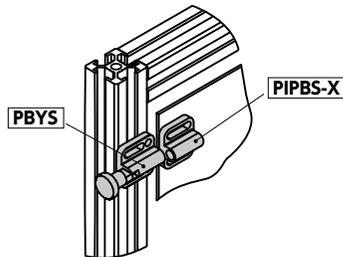

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PIPBS-4-X



クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ゆるみ止め
対応不可

レーザ刻印
対応不可