


- 通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
- インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
- 材質は2種類。
PXN —— スティール製
PXNS —— ステンレス製
- 材質・仕上げ

	PXN	PXNS
本体	スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M(細目)		t	sw	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ			
PXN-M8-1-3.5	PXNS-M8-1-3.5	M8	1	3.5	13	3
PXN-M10-1-3.5	PXNS-M10-1-3.5	M10	1	3.5	15	3
PXN-M12-1.5-4	PXNS-M12-1.5-4	M12	1.5	4	17	4
PXN-M16-1.5-4.5	PXNS-M16-1.5-4.5	M16	1.5	4.5	22	8
PXN-M20-1.5-4.5	PXNS-M20-1.5-4.5	M20	1.5	4.5	27	12

● 使用例

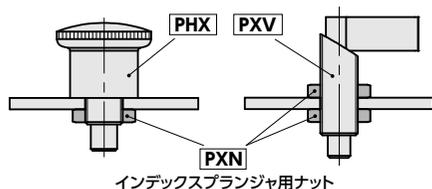

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXNS-M10-1-3.5



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金