


PXV-W/PXV-Z インデックスプランジャ用取り付け治具




SUS ステンレス

PXV-W

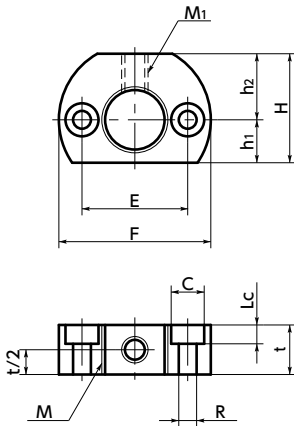

PXV-Z

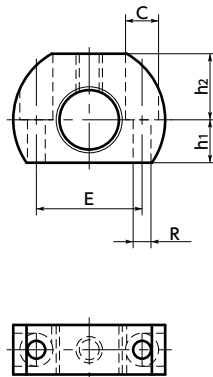

PXVS-Z

PXV-W



PXV-Z



PXVS-W

- インデックスプランジャ **PXV** シリーズ (⇒ P.1218 - 1225) と組み合わせてご使用ください。
- 全商品に止めねじ (真鍮パッドつきグラブスクリュー) が付属しています。
- 商品記号により、取り付けタイプを選択できます。❶

PXV-W **PXVS-W** —正面から取り付け

PXV-Z **PXVS-Z** —上面から取り付け

- 材質・仕上げ




	PXV-W / PXV-Z	PXVS-W / PXVS-Z
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303

PXV-W **PXVS-W** 正面から取り付け **PXV-Z** **PXVS-Z** 上面から取り付け

単位: mm

品番 ❶ スチール製	品番 ❷ ステンレス製	M(細目)		M1(並目)		F	Lc	H	C	R	E	h1	h2	t	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ										
PXV-W-M12	PXVS-W-M12	M12	1.5	M5	0.8	32	4.5	22	7.6	4.5	21	9	13	12	44
PXV-W-M16	PXVS-W-M16	M16	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	122
PXV-W-M20	PXVS-W-M20	M20	1.5	M8	1.25	46	5.7	33	10	5.5	32	13	20	15	95
PXV-Z-M12	PXVS-Z-M12	M12	1.5	M5	0.8	32		22	7.6	4.5	21	9	13	12	37
PXV-Z-M16	PXVS-Z-M16	M16	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	107
PXV-Z-M20	PXVS-Z-M20	M20	1.5	M8	1.25	46		33	10	5.5	32	13	20	15	94

- 使用例

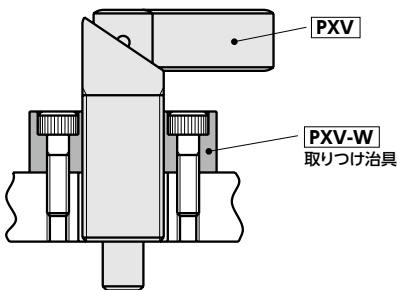

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXV-W-M12

商品
記号



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.1640

ゆるみ止め ⇒ P.1645

レーザー刻印 ⇒ P.1656

お問い合わせください

対応不可

ステンレス製のみ対応可・別料金