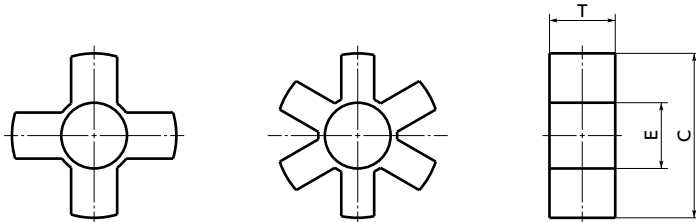


B-SPDR ジョーマックス®用スパイダ:ブロンズ

L050-B - L070-B

L075-B - L095-B
SS075-B - SS095-B

Type4

寸法

単位: mm

品番 	Type	C	T	E	適応ジョーマックス品番
L050-B-SPDR	4	27.2	10.3	7.8	L050-B
L070-B-SPDR	4	35.1	10.3	12.7	L070-B
L075-B / SS075-B-SPDR	4	44.5	10.3	19.4	L075-B・SS075-B
L090 / L095 / SS095-B-SPDR	4	53.9	10.6	19.1	L090-B・L095-B・SS095-B

● 材質・仕上げ



RoHS

	B-SPDR
ジョーマックス®用スパイダ	ブロンズ

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

L075-B/SS075-B-SPDR 軸穴・キー溝追加工

対応不可

 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

 ステンレスねじ変更

対応不可