
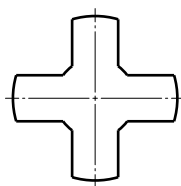
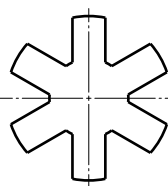
 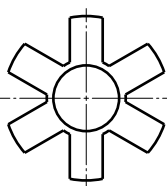



S-SPDR ジョーマックス®用スパイダ：NBR**L050-S** - **L070-S****L075-S**
SS075-S**L090-S** - **L095-S**
SS095-S**Type1****Type2****寸法**

単位：mm

品番 	Type	C	T	E	s	適応ジョーマックス品番
L050-S-SPDR	1	27.2	10.7	—	—	L050-S
L070-S-SPDR	1	35.1	10.7	—	—	L070-S
L075-S / SS075-S-SPDR	1	44.5	11.2	—	—	L075-S・SS075-S
L090 / L095 / SS095-S-SPDR	2	53.9	11.2	22.4	4.6	L090-S・L095-S・SS095-S

● 材質・仕上げ

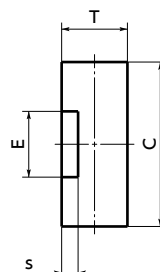

RoHS

	S-SPDR
ジョーマックス®用スパイダ	NBR

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

L075-S/SS075-S-SPDR 軸穴・キー溝追加工

対応不可

 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

 ステンレスねじ変更

対応不可