 

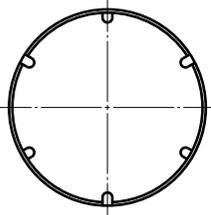
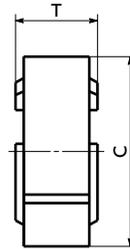


SPDRSET ジョーマックス®用インシアスパイダ

● リティナ

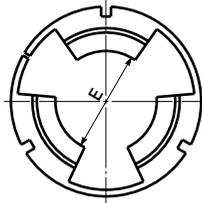

● インシアスパイダ

**寸法**

単位：mm

品番 	C	T	E	適応ジョーマックス品番
LS090 / LS095 / LSS095-SPDRSET	62.5	25.4	29.5	LS090・LS095・LSS095

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LS090/LS095/LSS095-SPDRSET
 軸穴・キー溝追加加工 → P.xxxx

対応不可

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

 ステンレスねじ変更 → P.xxxx

対応不可