


U-SPDR ジョーマックス®用スパイダ:ポリウレタン

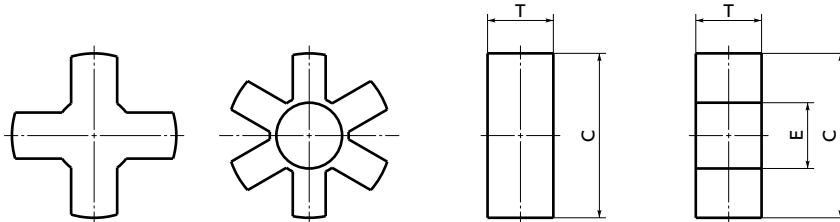

L050-U - L070-U

L075-U - L095-U
SS075-U - SS095-U

Type1

Type4

寸法

単位: mm

品番 	Type	C	T	E	適応ジョーマックス品番
L050-U-SPDR	1	27.2	10.7	—	L050-U
L070-U-SPDR	1	35.1	10.7	—	L070-U
L075-U / SS075-U-SPDR	4	44.5	11.2	19.1	L075-U・SS075-U
L090 / L095 / SS095-U-SPDR	4	53.9	11.2	22.4	L090-U・L095-U・SS095-U

● 材質・仕上げ



RoHS

	U-SPDR
ジョーマックス®用スパイダ	ポリウレタン

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

L075-U/SS075-U-SPDR

軸穴・キー溝追加加工

対応不可

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ステンレスねじ変更

対応不可