


B-4 JIS Vプーリー - B・BX適用

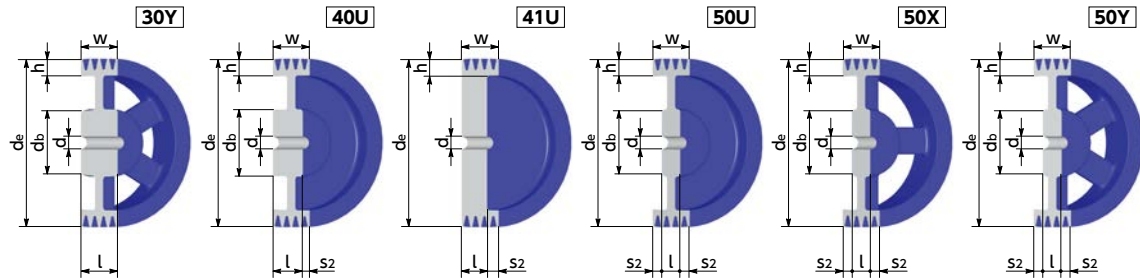

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ₀ ⁺²		
80-B-4	80	91	35	-	41U	-	50	-	32	82	20	0.00202	2.27
90-B-4	90	101	40	-	41U	-	50	-	32	82	20	0.00316	2.82
100-B-4	100	111	45	-	41U	-	50	-	32	82	20	0.00472	3.44
106-B-4	106	117	45	-	41U	-	50	-	32	82	20	0.00591	3.84
112-B-4	112	123	50	-	41U	-	50	-	32	82	20	0.00729	4.26
118-B-4	118	129	50	-	41U	-	50	-	32	82	20	0.00891	4.69
125-B-4	125	136	56	-	41U	-	50	-	32	82	20.5	0.0112	5.27
132-B-4	132	143	56	-	41U	-	50	-	32	82	20.5	0.0138	5.84
135-B-4	135	146	56	-	41U	-	50	-	32	82	20.5	0.015	6.1
140-B-4	140	151	63	-	41U	-	56	-	26	82	20.5	0.018	6.96
145-B-4	145	156	63	-	41U	-	56	-	26	82	20.5	0.0206	7.45
150-B-4	150	161	71	-	41U	-	56	-	26	82	20.5	0.0235	7.95
155-B-4	155	166	71	-	41U	-	56	-	26	82	20.5	0.0268	8.48
160-B-4	160	171	45	-	50U	80	56	-	13	82	20.5	0.0216	6.05
160-B-4F	160	171	45	-	40U	80	56	-	26	82	20.5	0.0216	6.05
165-B-4	165	176	45	-	50U	80	56	-	13	82	20.5	0.0239	6.24
170-B-4	170	181	50	-	50U	90	63	-	9.5	82	20.5	0.0276	7.24
180-B-4	180	191	50	-	50U	90	63	-	9.5	82	20.5	0.0329	7.61
190-B-4	190	201	55	-	50U	90	63	-	9.5	82	20.5	0.039	8
200-B-4	200	211	55	-	50U	91	63	-	9.5	82	20.5	0.046	8.45
212-B-4	212	223	60	-	50X	100	71	-	5.5	82	20.5	0.0552	9.62
224-B-4	224	235	60	-	50X	100	71	-	5.5	82	21	0.0667	10.2
236-B-4	236	247	60	-	50X	100	71	-	5.5	82	21	0.0786	10.7
250-B-4	250	261	60	-	50X	100	71	-	5.5	82	21	0.0937	11.2
280-B-4	280	291	60	-	50X	100	71	-	5.5	82	21	0.133	12.2

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ₀ ⁺²		
300-B-4	300	311	60	-	50X	100	71	-	5.5	82	21	0.165	13
315-B-4	315	326	60	-	50X	100	71	-	5.5	82	21	0.192	13.5
355-B-4	355	366	60	-	50Y	100	71	-	5.5	82	21	0.286	15.6
375-B-4	375	386	60	-	50Y	100	71	-	5.5	82	21	0.339	16.4
400-B-4	400	411	65	32	50Y	112	71	-	5.5	82	21	0.42	18.5
450-B-4	450	461	65	34	50Y	112	71	-	5.5	82	21	0.612	20.8
500-B-4	500	511	65	34	50Y	112	71	-	5.5	82	21	0.86	23.4
560-B-4	560	571	65	34	50Y	112	71	-	5.5	82	21	1.24	26.5
600-B-4	600	611	65	34	50Y	112	71	-	5.5	82	21	1.53	28.2
630-B-4	630	641	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	1.84	32.3
710-B-4	710	721	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	2.66	36
750-B-4	750	761	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	3.15	37.8
800-B-4	800	811	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	3.92	41.6
850-B-4	850	861	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	4.72	43.9
900-B-4	900	911	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	5.74	47.8
950-B-4	950	961	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	6.78	50.3
1000-B-4	1000	1011	71	38	30Y	125	82	-	-	82	21.5	7.91	52.8

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

400-B-4



● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

