


# C-5 JIS Vプーリー - C・CX適用

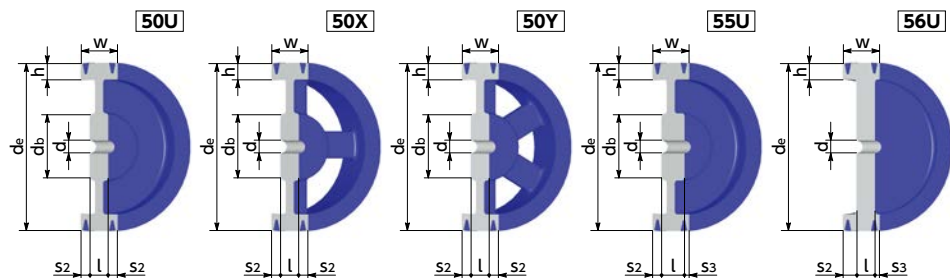

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						db	l	s2	s3	w	h <sup>+2</sup> <sub>0</sub>		
180-C-5	180	194	80	32	56U	-	80	48	8	136	25.5	0.076	16.8
185-C-5	185	199	80	32	56U	-	80	48	8	136	28	0.087	18.2
188-C-5	188	202	90	32	56U	-	80	48	8	136	23	0.0869	17.8
191-C-5	191	205	90	32	56U	-	80	48	8	136	24.5	0.0943	18.7
194-C-5	194	208	90	32	56U	-	80	48	8	136	26	0.102	19.6
197-C-5	197	211	63	32	55U	112	80	48	8	136	24.5	0.0793	14.3
200-C-5	200	214	63	32	50U	112	80	28	-	136	26	0.0878	15.2
200-C-5F	200	214	63	32	55U	112	80	48	8	136	26	0.0996	17.6
203-C-5	203	217	63	32	55U	112	80	48	8	136	23.5	0.0963	16.7
206-C-5	206	220	63	32	55U	112	80	48	8	136	25	0.106	17.6
209-C-5	209	223	63	32	55U	112	80	48	8	136	24.5	0.108	17.6
212-C-5	212	226	63	32	50U	112	80	28	-	136	26	0.105	16
212-C-5F	212	226	63	32	55U	112	80	48	8	136	26	0.119	18.5
215-C-5	215	229	63	32	55U	112	80	48	8	136	23.5	0.113	17.4
218-C-5	218	232	63	32	55U	112	80	48	8	136	25	0.124	18.4
221-C-5	221	235	63	32	55U	112	80	48	8	136	24.5	0.127	18.2
224-C-5	224	238	63	32	50U	112	80	28	-	136	26	0.125	16.9
224-C-5F	224	238	63	32	55U	112	80	48	8	136	26	0.139	19.2
227-C-5	227	241	63	32	55U	112	80	48	8	136	23.5	0.118	15.7
231-C-5	231	245	63	32	55U	112	80	48	8	136	25.5	0.135	17.1
236-C-5	236	250	63	32	50U	112	80	28	-	136	26	0.148	17.8
236-C-5F	236	250	63	32	55U	112	80	48	8	136	26	0.148	17.8
240-C-5	240	254	63	32	55U	112	80	48	8	136	23.5	0.14	16.6
247-C-5	247	261	63	32	55U	112	80	48	8	136	24.5	0.16	17.7
250-C-5	250	264	63	32	50U	112	80	28	-	136	26	0.178	18.8
250-C-5F	250	264	63	32	55U	112	80	48	8	136	26	0.178	18.8
265-C-5	265	279	71	35	50U	125	90	23	-	136	26	0.221	22.1
280-C-5	280	294	71	35	50U	125	90	23	-	136	26	0.263	23.3

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						db	l	s2	s3	w	h <sup>+2</sup> <sub>0</sub>		
300-C-5	300	314	71	35	50X	125	90	23	-	136	26	0.313	23.7
315-C-5	315	329	71	35	50X	125	90	23	-	136	26	0.364	24.7
355-C-5	355	369	71	35	50Y	125	90	23	-	136	26	0.541	28.4
375-C-5	375	389	71	35	50Y	125	90	23	-	136	26	0.642	29.8
400-C-5	400	414	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	0.823	35.3
450-C-5	450	464	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	1.2	39.7
500-C-5	500	514	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	1.66	43.8
560-C-5	560	574	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	2.39	49.6
600-C-5	600	614	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	2.96	52.8
630-C-5	630	644	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	3.45	55.5
710-C-5	710	724	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	5.01	62.5
750-C-5	750	764	80	42	50Y	140	100	18	-	136	26.5	5.93	65.8
800-C-5	800	814	90	45	50Y	160	112	12	-	136	26.5	7.37	76.3
850-C-5	850	864	90	45	50Y	160	112	12	-	136	26.5	8.88	80.6
900-C-5	900	914	90	45	50Y	160	112	12	-	136	26.5	10.6	85.6
950-C-5	950	964	90	45	50Y	160	112	12	-	136	26.5	12.5	90
1000-C-5	1000	1014	90	55	50Y	160	112	12	-	136	27	15.4	99.9
1120-C-5	1120	1134	100	55	50Y	180	125	5.5	-	136	27	22.3	120

## 追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## 500-C-5



## ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

