


D-4 JIS Vプーリー - D・DX適用

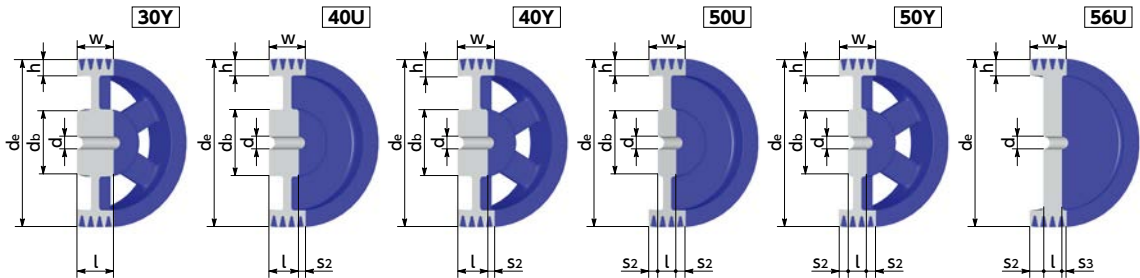

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s2	s3	w	h ⁺² ₀		
210-D-4	210	229	100	32	56U	-	78	46	35	159	32	0.158	24.6
235-D-4	235	254	110	32	56U	-	78	46	35	159	32	0.241	30.3
260-D-4	260	279	125	32	56U	-	78	46	35	159	32	0.353	36.7
285-D-4	285	304	71	32	50U	125	106	26.5	-	159	32	0.397	34.1
315-D-4	315	334	71	35	40U	125	140	19	-	159	34	0.565	40.6
335-D-4	335	354	71	35	40U	125	140	19	-	159	34	0.694	43.5
355-D-4	355	374	80	35	40U	140	140	19	-	159	34	0.855	49.3
375-D-4	375	394	80	35	40U	140	140	19	-	159	34	1.03	52.4
400-D-4	400	419	80	35	40Y	140	140	19	-	159	34	1.15	50.4
425-D-4	425	444	80	35	40Y	140	140	19	-	159	34	1.39	53.2
450-D-4	450	469	80	35	40Y	140	140	19	-	159	34	1.66	55.9
475-D-4	475	494	80	35	40Y	140	140	19	-	159	34	1.97	58.8
500-D-4	500	519	90	45	40Y	160	140	19	-	159	34	2.37	66.7
560-D-4	560	579	90	45	40Y	160	140	19	-	159	34	3.37	73.6
590-D-4	590	609	85	45	50Y	150	108	25.5	-	159	33	3.83	70
630-D-4	630	649	90	45	40Y	160	140	19	-	159	34	4.9	82.8
690-D-4	690	709	90	45	50Y	164	110	24.5	-	159	33	6.39	86.9
710-D-4	710	729	90	45	40Y	160	140	19	-	159	34	7.09	92.2
745-D-4	745	764	90	45	50Y	164	110	24.5	-	159	33	8.1	85.6
795-D-4	795	814	110	45	50Y	200	145	7	-	159	33	10	115
845-D-4	845	864	105	45	30Y	190	159	-	-	159	33	12.1	123
895-D-4	895	914	100	45	50Y	180	120	19.5	-	159	33	14.9	125

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

400-D-4

