


D-5 JIS Vプーリー - D・DX適用

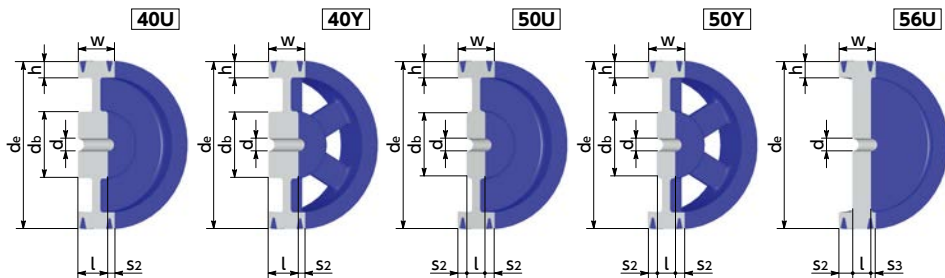

単位: mm

| 品番 | 呼び径 dm | 外径 de | 最大軸穴径 d | 下穴径 d1 | 形状 図番 | ハブ | | | | リム | | 慣性モーメント (kg・m ²) | 質量 (kg) |
|---------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----|-----|------|----|-----|------------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | db | l | s2 | s3 | w | h ⁺² ₀ | | |
| 210-D-5 | 210 | 229 | 100 | 35 | 56U | - | 115 | 46 | 35 | 196 | 32 | 0.203 | 32.9 |
| 235-D-5 | 235 | 254 | 110 | 35 | 56U | - | 115 | 46 | 35 | 196 | 32 | 0.312 | 41 |
| 260-D-5 | 260 | 279 | 125 | 35 | 56U | - | 115 | 46 | 35 | 196 | 32 | 0.461 | 49.8 |
| 285-D-5 | 285 | 304 | 71 | 35 | 50U | 125 | 115 | 40.5 | - | 196 | 32 | 0.465 | 38.6 |
| 315-D-5 | 315 | 334 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 0.743 | 52.6 |
| 335-D-5 | 335 | 354 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 0.87 | 53.3 |
| 355-D-5 | 355 | 374 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 1.06 | 57 |
| 375-D-5 | 375 | 394 | 80 | 45 | 40U | 140 | 140 | 56 | - | 196 | 35 | 1.27 | 60.8 |
| 400-D-5 | 400 | 419 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 1.47 | 67 |
| 425-D-5 | 425 | 444 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 1.77 | 70.4 |
| 450-D-5 | 450 | 469 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 2.12 | 73.9 |
| 475-D-5 | 475 | 494 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 2.51 | 77.4 |
| 500-D-5 | 500 | 519 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 2.94 | 80.8 |
| 560-D-5 | 560 | 579 | 90 | 45 | 40Y | 160 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 4.17 | 89 |
| 590-D-5 | 590 | 609 | 85 | 45 | 50Y | 150 | 138 | 29 | - | 196 | 33 | 4.6 | 84.1 |
| 630-D-5 | 630 | 649 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 6.12 | 106 |
| 690-D-5 | 690 | 709 | 90 | 55 | 50Y | 164 | 138 | 29 | - | 196 | 33 | 7.55 | 100 |
| 710-D-5 | 710 | 729 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | 26 | - | 196 | 35 | 8.85 | 117 |
| 745-D-5 | 745 | 764 | 95 | 55 | 50Y | 170 | 144 | 26 | - | 196 | 33 | 9.56 | 110 |
| 795-D-5 | 795 | 814 | 110 | 55 | 50Y | 200 | 145 | 25.5 | - | 196 | 33 | 11.8 | 126 |
| 845-D-5 | 845 | 864 | 105 | 55 | 50Y | 190 | 160 | 18 | - | 196 | 33 | 14.3 | 135 |
| 895-D-5 | 895 | 914 | 100 | 55 | 50Y | 180 | 120 | 38 | - | 196 | 33 | 17.5 | 138 |

追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

500-D-5

