


D-6 JIS Vプーリー - D・DX適用

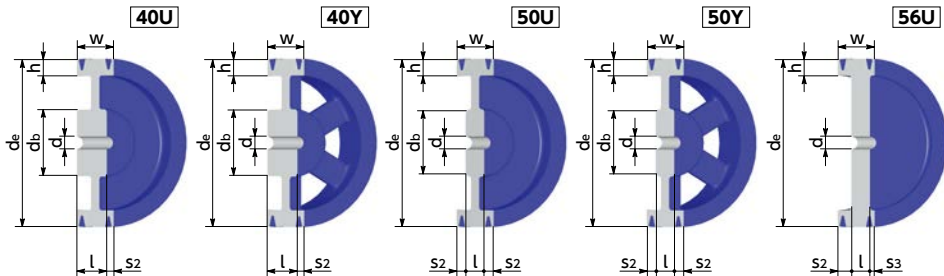

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s2	s3	w	h ₊ ² ₀		
235-D-6	235	254	110	35	56U	-	150	48	35	233	33	0.385	51.6
260-D-6	260	279	125	35	56U	-	150	48	35	233	33	0.571	63
285-D-6	285	304	75	35	50U	138	150	41.5	-	233	33	0.565	48.9
315-D-6	315	334	85	45	40U	150	150	83	-	233	36	0.956	68.3
335-D-6	335	354	85	45	40U	150	150	83	-	233	34	1.05	65.2
355-D-6	355	374	90	45	40U	160	150	83	-	233	36	1.35	74.9
375-D-6	375	394	90	45	40U	160	150	83	-	233	36	1.62	80.2
400-D-6	400	419	95	45	40Y	170	170	63	-	233	36	1.79	79.1
425-D-6	425	444	95	45	40Y	170	170	63	-	233	36	2.16	83.2
450-D-6	450	469	95	45	40Y	170	170	63	-	233	36	2.57	87.3
475-D-6	475	494	95	45	40Y	170	170	63	-	233	36	3.05	91.6
500-D-6	500	519	95	45	40Y	170	170	63	-	233	36	3.58	95.7
560-D-6	560	579	100	55	40Y	180	170	63	-	233	36	5.15	109
590-D-6	590	609	85	55	50Y	154	155	39	-	233	34	5.57	98.8
630-D-6	630	649	100	55	40Y	180	170	63	-	233	36	7.42	121
690-D-6	690	709	90	55	50Y	164	165	34	-	233	34	9.07	118
710-D-6	710	729	100	55	40Y	180	170	63	-	233	36	10.7	135
745-D-6	745	764	95	55	50Y	170	165	34	-	233	34	11.5	129
795-D-6	795	814	110	55	50Y	200	145	44	-	233	34	14.1	142
845-D-6	845	864	105	55	50Y	190	160	36.5	-	233	34	17.1	152
895-D-6	895	914	100	55	50Y	180	120	56.5	-	233	34	20.9	156

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

355-D-6

