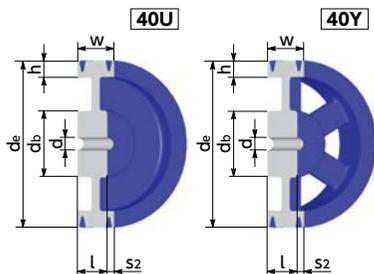


**D-8** JIS Vプーリー - D・DX適用

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m <sup>2</sup> )	質量 (kg)
						db	l	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	w	h <sub>0</sub> <sup>+2</sup>		
<b>315-D-8</b>	315	334	90	45	40U	160	170	-	137	307	36	1.13	78
<b>335-D-8</b>	335	354	90	45	40U	160	170	-	137	307	36	1.39	83.7
<b>355-D-8</b>	355	374	90	45	40U	160	170	-	137	307	36	1.68	89.5
<b>375-D-8</b>	375	394	90	45	40U	160	170	-	137	307	36	2.02	95.5
<b>400-D-8</b>	400	419	100	55	40Y	180	170	-	137	307	36	2.33	97.3
<b>425-D-8</b>	425	444	100	55	40Y	180	170	-	137	307	36	2.81	103
<b>450-D-8</b>	450	469	100	55	40Y	180	170	-	137	307	36	3.36	108
<b>475-D-8</b>	475	494	100	55	40Y	180	170	-	137	307	36	4	114
<b>500-D-8</b>	500	519	100	55	40Y	180	170	-	137	307	36	4.7	120

**追加サービスをご利用ください。**

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

**● 関連商品**

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**450-D-8**