



ECY-T-A

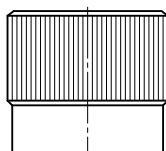

ECY-T-S

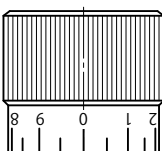

- コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。◀2
 末尾記号 **A** - 指針つき
 末尾記号 **B** - 無地
 末尾記号 **S** - スケールつき
- 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。

● 材質・仕上げ



	ECY-T
ノブ	アルミニウム合金 黒アルマイト処理
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)
コレット・六角ナット	黄銅

単位: mm

品番 ◀1	D	T	d	d1	d2	H	s	H1	h	L	質量(g)
ECY-27-T6	27	6	25	18	20	26	9	14	4.3	20	37
ECY-34-T8	34	8	32	23	25	30	10	17	4.2	24	65
ECY-42-T10	42	10	40	30	32	34	11	20	4	28	112

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

ECY-34-T8-B



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------