




ECY-A

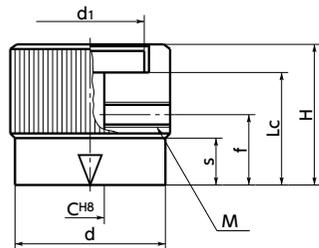

ECY-B

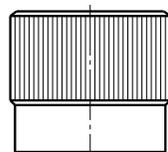

ECY-S

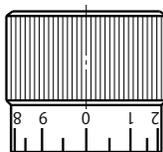

- リーマ加工済み (許容差H8)。
- 全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。
 末尾記号 **A**—指針つき
 末尾記号 **B**—無地
 末尾記号 **S**—スケールつき
- 標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。
- また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ RoHS

	ECY
ノブ	アルミニウム合金 アルマイト処理
ハブカバー	ナイロン6 (ライトグレー)

ECY-A 指針つき **ECY-B** 無地 **ECY-S** スケールつき

単位: mm

品番	D	C	d	d1	H	s	f	M(並目)		Lc	質量 (g)
								ねじの呼び	ピッチ		
ECY-22-R5-A	22	5	20	14	22	8	12.5	1 - M4	0.7	16	17
ECY-27-R6-A	27	6	25	18	26	9	14	1 - M4	0.7	20	33
ECY-34-R6-A	34	6	32	23	30	10	15	1 - M5	0.8	24	58
ECY-34-R8-A	34	8	32	23	30	10	15	1 - M5	0.8	24	58
ECY-42-R8-A	42	8	40	30	34	11	16	1 - M5	0.8	28	105
ECY-42-R10-A	42	10	40	30	34	11	16	1 - M5	0.8	28	105
ECY-22-R5-B	22	5	20	14	22	8	12.5	1 - M4	0.7	16	17
ECY-27-R6-B	27	6	25	18	26	9	14	1 - M4	0.7	20	33
ECY-34-R6-B	34	6	32	23	30	10	15	1 - M5	0.8	24	58
ECY-34-R8-B	34	8	32	23	30	10	15	1 - M5	0.8	24	58
ECY-42-R8-B	42	8	40	30	34	11	16	1 - M5	0.8	28	105
ECY-42-R10-B	42	10	40	30	34	11	16	1 - M5	0.8	28	105
ECY-22-R5-S	22	5	20	14	22	8	12.5	1 - M4	0.7	16	17
ECY-27-R6-S	27	6	25	18	26	9	14	1 - M4	0.7	20	33
ECY-34-R6-S	34	6	32	23	30	10	15	1 - M5	0.8	24	58
ECY-34-R8-S	34	8	32	23	30	10	15	1 - M5	0.8	24	58
ECY-42-R8-S	42	8	40	30	34	11	16	1 - M5	0.8	28	105
ECY-42-R10-S	42	10	40	30	34	11	16	1 - M5	0.8	28	105

● 六角穴付き止めねじが付属しています。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

ECY-22-R5-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじ組み合わせ → P.1648	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	レーザ刻印 → P.1656
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金