




SUS ステンレス

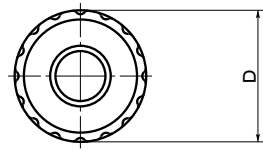

KDM  
KDMS

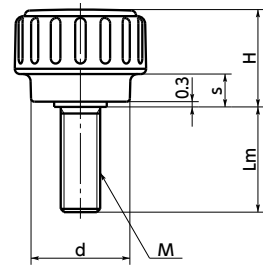

KDF  
KDFS

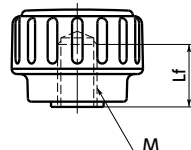

- 高品質。ヒューマンなデザイン。
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
- M3-M8の豊富なねじサイズ。
- 商品記号によりタイプ・ねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部の材質
KDM	おねじ	スチール製
KDMS	おねじ	ステンレス製
KDF	めねじ	スチール製
KDFS	めねじ	ステンレス製

● 材質・仕上げ

	KDM	KDMS	KDF	KDFS
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SWCH10R 三価クロメート処理	SUSXM7	スチール 三価クロメート処理	SUS303

- **KDMS** **KDFS** (ステンレス製) は2色のカラーバリエーション。品番末尾の記号により選択できます。
- 末尾記号 **BK** —— つや消し黒
- 末尾記号 **WH** —— つや消し白
- 白色は医療機器などへの使用に最適です。

寸法

KDM | KDMS おねじ

品番	品番	D	M(並目)	H	s	d	質量(g)
スチール製	ステンレス製		ねじの呼び				
KDM-16-M3	KDMS-16-M3	16	M3	11	2	11	3 - 4
KDM-16-M4	KDMS-16-M4	16	M4	11	2	11	3 - 4
KDM-16-M5	KDMS-16-M5	16	M5	11	2	11	5 - 6
KDM-20-M5	KDMS-20-M5	20	M5	14	4	15	5 - 8
KDM-20-M6	KDMS-20-M6	20	M6	14	4	15	8 - 11
KDM-25-M5	KDMS-25-M5	25	M5	18	6	19	8 - 10
KDM-25-M6	KDMS-25-M6	25	M6	18	6	19	9 - 13
KDM-25-M8	KDMS-25-M8	25	M8	18	6	19	16 - 20
KDM-32-M6	KDMS-32-M6	32	M6	18	6	24	17 - 19
KDM-32-M8	KDMS-32-M8	32	M8	18	6	24	23 - 32

KDF | KDFS めねじ

品番	品番	D	M(並目)	Lf	H	s	d	質量(g)
スチール製	ステンレス製		ねじの呼び					
KDF-16-M3	KDFS-16-M3	16	M3	5	11	2	11	4
KDF-16-M4	KDFS-16-M4	16	M4	5	11	2	11	4
KDF-16-M5	KDFS-16-M5	16	M5	5	11	2	11	4
KDF-20-M5	KDFS-20-M5	20	M5	6	14	4	15	7
KDF-20-M6	KDFS-20-M6	20	M6	6	14	4	15	6
KDF-25-M5	KDFS-25-M5	25	M5	9	18	6	19	11
KDF-25-M6	KDFS-25-M6	25	M6	9	18	6	19	10
KDF-32-M6	KDFS-32-M6	32	M6	8	18	6	24	18
KDF-32-M8	KDFS-32-M8	32	M8	8	18	6	24	17

- 🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx
- 🔧 ねじ組み合わせ → P. xxxx
- 🔪 ねじカット → P. xxxx
- 🛑 ゆるみ止め → P. xxxx
- 🔥 レーザ刻印 → P. xxxx

お問い合わせください | めねじのみ対応可・別料金 | おねじのみ対応可・別料金 | おねじのみ対応可・別料金 | 対応可・別料金

ねじ長さ

KDM スチール製

品番	Lm (mm)					
おねじ	6	10	16	20	25	40
KDM-16-M3	●	●	●			
KDM-16-M4	●	●	●			
KDM-16-M5		●	●	●		
KDM-20-M5		●	●	●		
KDM-20-M6		●	●	●	●	
KDM-25-M5		●		●	●	
KDM-25-M6		●	●	●	●	
KDM-25-M8			●	●	●	
KDM-32-M6			●	●	●	
KDM-32-M8			●	●	●	●

KDMS ステンレス製

品番	Lm (mm)					
おねじ	6	10	16	20	25	40
KDMS-16-M3	●	●	●			
KDMS-16-M4	●	●	●			
KDMS-16-M5		●	●	●		
KDMS-20-M5		●	●	●		
KDMS-20-M6		●	●	●	●	
KDMS-25-M5				●	●	
KDMS-25-M6			●	●	●	
KDMS-25-M8			●	●	●	
KDMS-32-M6			●	●	●	
KDMS-32-M8			●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KDMS-16-M3-10-WH



おねじタイプは **4** ねじ長さLmを表に●の記載があるサイズから選択してください。  
ステンレス製は **5** ノブの色を選択してください。