

● 材質・仕上げ




KDMS-SC	
ノブ	ナイロン6 (各色)
ねじ部	SUSXM7

- 脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング (→ P.xxxx) の対応に。
- 外周のくぼみが操作性を高めています。
- 品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。白色は医療機器などへの使用に最適です。

末尾記号 3	ノブの色
BK	つや消し黒
WH	つや消し白

- 取り付け例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

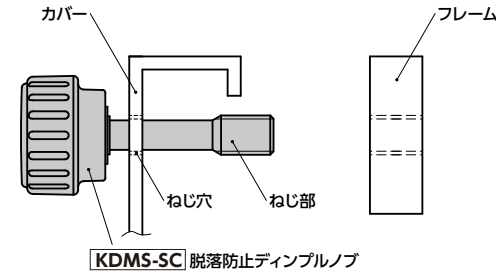

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はd₁以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

寸法

単位: mm


品番 1	D	M (並目)		Lm	H	s	d	d ₁	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ						
KDMS-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	11	2	11	3	3 - 4
KDMS-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	14	4	15	3.9	6 - 7
KDMS-25-M6-SC	25	M6	1	8	18	6	19	4.6	11 - 12
KDMS-32-M8-SC	32	M8	1.25	10	18	6	24	6.3	22 - 23

ねじ長さ

品番	L (mm) 2			
	10	16	20	25
KDMS-16-M4-SC	●	●		
KDMS-20-M5-SC	●	●	●	
KDMS-25-M6-SC		●	●	●
KDMS-32-M8-SC			●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 KDMS-16-M4-10-SC-BK



2 ねじ長さLは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx	🔪 ねじカット → P.xxxx	🛑 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金