

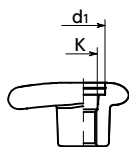
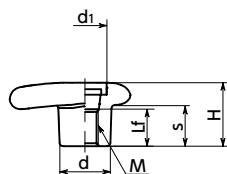


KGLF-M

KGLF-K

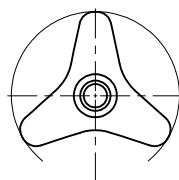

● 材質・仕上げ

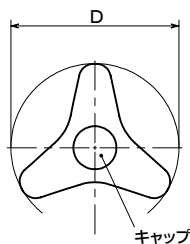

	KGLF-M	KGLF-K
ノブ	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
キャップ	ナイロン6 (各色)	-
ねじ部	黄銅	黄銅

- ノブ直径が大きいめねじタイプのプラスチック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部は黄銅で、商品記号によりキャップの有無が選択できます。

KGLF-M ————— キャップつき

KGLF-K ————— キャップなし

- キャップなしはねじ穴が貫通しています。
- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	キャップの色
BK	つや消し黒
BL	つや消しブルー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド
SG	つや消しシルバー
YW	つや消しイエロー

KGLF-M キャップつき **KGLF-K** キャップなし

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d1	d	K	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
KGLF-63-M8	63	M8	1.25	18.5	30	21	15	21	-	28
KGLF-63-M10	63	M10	1.5	18.5	30	21	15	21	-	30
KGLF-80-M10	80	M10	1.5	25	35	23	20	26	-	54
KGLF-80-M12	80	M12	1.75	25	35	23	20	26	-	55
KGLF-100-M12	100	M12	1.75	25	38	25	25	30	-	78
KGLF-100-M14	100	M14	2.0	25	38	25	25	30	-	80
KGLF-100-M16	100	M16	2.0	25	38	25	25	30	-	85
KGLF-63-K8	63	M8	1.25	18.5	30	21	15	21	11	27
KGLF-63-K10	63	M10	1.5	18.5	30	21	15	21	11	29
KGLF-80-K10	80	M10	1.5	25	35	23	20	26	13.5	52
KGLF-80-K12	80	M12	1.75	25	35	23	20	26	13.5	53
KGLF-100-K12	100	M12	1.75	25	38	25	25	30	19	75
KGLF-100-K14	100	M14	2.0	25	38	25	25	30	19	77
KGLF-100-K16	100	M16	2.0	25	38	25	25	30	19	82

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KGLF-63-M8 - BL



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------