


**KGLFS-M**

**KGLFS-K**

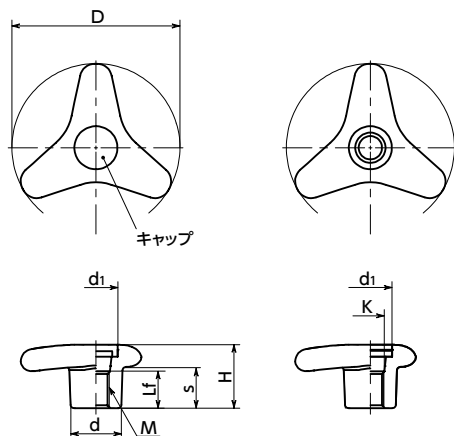

- ノブ直径が大きいめねじタイプのプラスチック製スリーロブノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はステンレス製で、商品記号によりキャップの有無が選択できます。

**KGLFS-M** ————— キャップつき

**KGLFS-K** ————— キャップなし

● 材質・仕上げ



	<b>KGLFS-M</b>	<b>KGLFS-K</b>
ノブ	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
キャップ	ナイロン6 (各色)	—
ねじ部	SUS303	SUS303

- キャップなしはねじ穴が貫通しています。

- キャップは6色のカラーバリエーション。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	キャップの色
<b>BK</b>	つや消し黒
<b>BL</b>	つや消しブルー
<b>OR</b>	つや消しオレンジ
<b>RD</b>	つや消しレッド
<b>SG</b>	つや消しシルバー
<b>YW</b>	つや消しイエロー

**KGLFS-M** キャップつき **KGLFS-K** キャップなし

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d1	d	K	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
<b>KGLFS-63-M8</b>	63	M8	1.25	18.5	30	21	15	21	—	28
<b>KGLFS-80-M10</b>	80	M10	1.5	25	35	23	20	26	—	53
<b>KGLFS-100-M12</b>	100	M12	1.75	25	38	25	25	30	—	79
<b>KGLFS-63-K8</b>	63	M8	1.25	18.5	30	21	15	21	11	27
<b>KGLFS-80-K10</b>	80	M10	1.5	25	35	23	20	26	13.5	51
<b>KGLFS-100-K12</b>	100	M12	1.75	25	38	25	25	30	19	76

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KGLFS-63-M8 - BL**



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金