



KKM

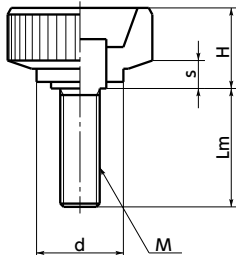

KKF

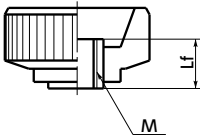

- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 材質・仕上げ

RoHS

	KKM おねじ	KKF めねじ
ノブ	フェノール樹脂 (黒)	フェノール樹脂 (黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	黄銅 ニッケルメッキ

## 寸法

単位: mm

品番 おねじ	質量 (g)	品番 めねじ	Lf	質量 (g)	D <sup>①</sup>	M(並目) ねじの呼び <sup>②</sup>		H	s	d
							ピッチ			
KKM-18-M4	4 - 6	KKF-18-M4	9	4	18	M4	0.7	13	6	10
KKM-20-M5	7 - 9	KKF-20-M5	10	5	20	M5	0.8	14	6	12
KKM-24-M5	9	KKF-24-M5	10	7	24	M5	0.8	16	7	13
KKM-24-M6	12 - 13	KKF-24-M6	10	9	24	M6	1	16	7	13
KKM-30-M6	14 - 17	KKF-30-M6	11	12	30	M6	1	18	7	15
KKM-30-M8	20 - 24	KKF-30-M8	11	13	30	M8	1.25	18	7	15
KKM-35-M8	22 - 25	KKF-35-M8	11	16	35	M8	1.25	19	8	18
KKM-35-M10	35	KKF-35-M10	11	18	35	M10	1.5	19	8	18

## ねじ長さ

品番 おねじ	Lm (mm) <sup>③</sup>									
	10	12	15	18	20	25	28	30	32	
KKM-18-M4	●		●		●					
KKM-20-M5	●			●		●				
KKM-24-M5	●									
KKM-24-M6					●		●			
KKM-30-M6	●				●		●			
KKM-30-M8						●			●	
KKM-35-M8		●				●				
KKM-35-M10								●		

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KKM-30-M6-10

商品記号 <sup>①</sup> <sup>②</sup> <sup>③</sup>

おねじタイプは <sup>③</sup> ねじ長さ Lm を表に ● の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  
お問い合わせください

🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx  
お問い合わせください

✂️ ねじカット → P.xxxx  
おねじのみ対応可・別料金

🌀 ゆるみ止め → P.xxxx  
おねじのみ対応可・別料金

✂️ レーザ刻印 → P.xxxx  
対応可・別料金