

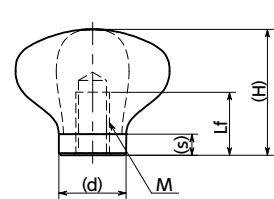
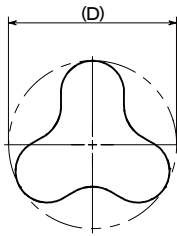


KMDFS-32-M6-HP  
KMDFS-40-M8-HP

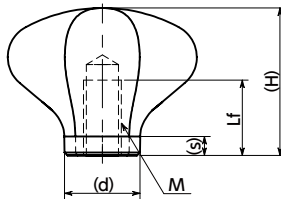

KMDFS-50-M10-HP  
KMDFS-50-M12-HP

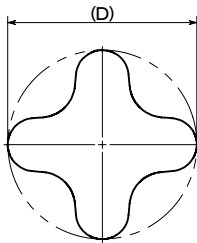

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
- ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
- 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
- 材質・仕上げ



	KMDFS
本体	SCS13 (SUS304相当) 研磨

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KMDFS-32-M6-HP	32	M6	1	12	25	5	12	46
KMDFS-40-M8-HP	40	M8	1.25	15	30	5	16	94
KMDFS-50-M10-HP	50	M10	1.5	18	39	5	20	195
KMDFS-50-M12-HP	50	M12	1.75	18	39	5	20	190

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KMDFS-32-M6-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可