



KMM

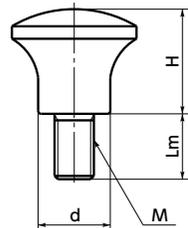

KMF

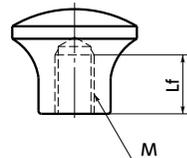

- 押し引きする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。◀1

KMM — おねじ

KMF — めねじ

- 材質・仕上げ

	KMM	KMF
ノブ	フェノール樹脂 (黒)	フェノール樹脂 (黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	黄銅

KMM おねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lm	H	d	質量 (g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ				
KMM-17-M5	17	M5	0.8	9	14	10	5
KMM-21-M6	21	M6	1	10	17	12	9
KMM-25-M6	25	M6	1	10	21	14	12
KMM-33-M8	33	M8	1.25	14	29	18	26

KMF めねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf min.	H	d	質量 (g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ				
KMF-17-M5	17	M5	0.8	7	14	10	4
KMF-21-M6	21	M6	1	11	17	12	6
KMF-25-M6	25	M6	1	11	21	14	9
KMF-33-M8	33	M8	1.25	12	29	18	19

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KMM-17-M5



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	お問い合わせください	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金