

KMPM
KMPMSKMPF
KMPFS

- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- オール金属製。耐久性にすぐれています。
- **KMPMS** **KMPFS** はオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 商品記号により、おねじ・めねじおよび材質を選択できます。

商品記号	タイプ	材質
KMPM	おねじ	スチール製
KMPMS	おねじ	ステンレス製
KMPF	めねじ	スチール製
KMPFS	めねじ	ステンレス製

- 材質・仕上げ

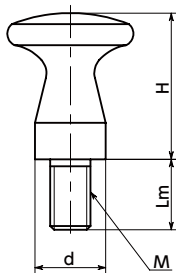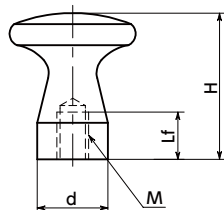

	KMPM / KMPF	KMPMS / KMPFS
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS304 ショットブラスト

KMPM KMPMS おねじ

単位: mm

品番 1 スチール製	品番 1 ステンレス製	D	M(並目)		Lm	H	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
KMPM-16-M6-10	KMPMS-16-M6-10	16	M6	1	10	18	10	15
KMPM-20-M8-12	KMPMS-20-M8-12	20	M8	1.25	12	24	12	30
KMPM-25-M8-14	KMPMS-25-M8-14	25	M8	1.25	14	29	14	51
KMPM-32-M10-16	KMPMS-32-M10-16	32	M10	1.5	16	37	18	98
KMPM-36-M12-18	KMPMS-36-M12-18	36	M12	1.75	18	42	20	144

KMPF KMPFS めねじ

単位: mm

品番 1 スチール製	品番 1 ステンレス製	D	M(並目)		Lf min.	H	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
KMPF-16-M5	KMPFS-16-M5	16	M5	0.8	7	18	10	12
KMPF-20-M6	KMPFS-20-M6	20	M6	1	9	24	12	23
KMPF-25-M6	KMPFS-25-M6	25	M6	1	9	29	14	43
KMPF-32-M8	KMPFS-32-M8	32	M8	1.25	12	37	18	82
KMPF-36-M10	KMPFS-36-M10	36	M10	1.5	15	42	20	119

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KMPMS-16-M6-10



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	めねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金