


SUS ステンレス

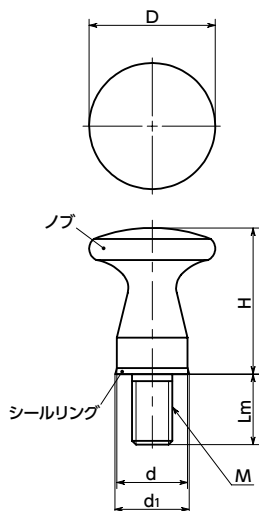

KMPMS-A4-HD

KMPMS-A4-HP-HD

● 材質・仕上げ



RoHS

	KMPMS-A4-HP-HD
ノブ	SUS316L 研磨
シールリング	H-NBR (青) 硬度ショア A85±5

- ハイジエニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度：-25℃~150℃

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lf min.	H	d	d1	適用シールリング	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					FSRN-HD	
KMPMS-20-M5-A4-HP-HD	20	M5	0.8	7	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	25
KMPMS-25-M6-A4-HP-HD	25	M6	1	9	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	45
KMPMS-32-M8-A4-HP-HD	32	M8	1.25	12	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	82

● 関連商品

シールリング **FSRN-HD** 単体での購入も可能です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KMPMS-25-M6-12-A4-HP-HD

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可