


● **KNM-SC**は**KNMS-SC**と区別するため、ねじ先の形状を丸先にしています。

- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 異物混入対策、CEマーキング(⇒ P.xxxx)の対応に。
- 材質は2種類。
 - KNM-SC** ———— スティール製
 - KNMS-SC** ———— ステンレス製
- **KNMS-SC**はSUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。

● 材質・仕上げ RoHS

	KNM-SC	KNMS-SC
本体	SWCH10R パフ研磨・クロムメッキ	SUS304

- 取り付け例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

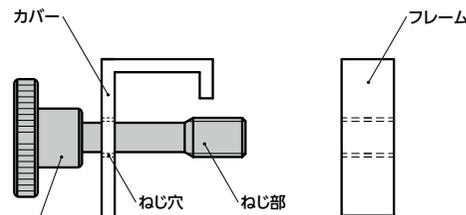

KNM-SC **KNMS-SC** 脱落防止ローレットノブ

- ⚠ 使用上の注意**
 カバー側のねじ穴の内径はd₁以上としてください。
 カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

寸法

単位: mm

品番 1	品番 1	D	M(並目)		Lm	H	s	A	d	d ₁	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ							
KNM-12-M3-SC	KNMS-12-M3-SC	12	M3	0.5	4	7.5	5	2.5	6	2.2	3 - 4
KNM-16-M4-SC	KNMS-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	9.5	6	3.5	8	3	8 - 9
KNM-20-M5-SC	KNMS-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	11.5	7.5	4	10	3.9	15 - 16
KNM-24-M6-SC	KNMS-24-M6-SC	24	M6	1	8	15	10	5	12	4.6	28 - 30
KNM-30-M8-SC	KNMS-30-M8-SC	30	M8	1.25	10	18	12	6	16	6.3	55 - 59
KNM-36-M10-SC	KNMS-36-M10-SC	36	M10	1.5	12	23	15	8	20	8	107 - 115



ねじ長さ

KNM-SC スティール製 **KNMS-SC** ステンレス製

品番	L(mm) 2					
	10	16	20	25	30	40
KNM-12-M3-SC	●	●				
KNM-16-M4-SC	●	●				
KNM-20-M5-SC	●	●	●			
KNM-24-M6-SC		●	●	●	●	
KNM-30-M8-SC		●	●	●	●	
KNM-36-M10-SC			●	●	●	●
KNMS-12-M3-SC	●	●				
KNMS-16-M4-SC	●	●				
KNMS-20-M5-SC	●	●	●			
KNMS-24-M6-SC		●	●	●	●	
KNMS-30-M8-SC		●	●	●	●	
KNMS-36-M10-SC			●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KNM-24-M6-20-SC



2 ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

+ クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx + ねじ組み合わせ ⇒ P.xxxx + ねじカット ⇒ P.xxxx + ゆるみ止め ⇒ P.xxxx + レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
 お問い合わせください 対応不可 対応不可 対応不可 ステンレス製のみ対応可・別料金