

● **KNMS-SC** (SUS304製)と**KNML-SC** (SUS316L相当)を区別するため、**KNML-SC**は座面部に溝加工を施しています。

● 材質・仕上げ



	KNML-SC
本体	SUS316L相当*1

*1: JIS G 4303で定められたSUS316Lの成分に対し、Ni含有量が異なります。(Ni含有量:**KNML-SC**10.00~14.00wt%、JIS G 4303規格値12.00~15.00wt%)

寸法


単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	A	d	d1	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
KNML-12-M3-SC	12	M3	0.5	4	7.5	5	2.5	6	2.2	3 - 4
KNML-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	9.5	6	3.5	8	3	8 - 9
KNML-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	11.5	7.5	4	10	3.9	15 - 16
KNML-24-M6-SC	24	M6	1	8	15	10	5	12	4.6	28 - 30
KNML-30-M8-SC	30	M8	1.25	10	18	12	6	16	6.3	55 - 59
KNML-36-M10-SC	36	M10	1.5	12	23	15	8	20	8	107 - 115

- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 異物混入対策、CEマーキングの対応に。
- SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。
- M3~M10の豊富なねじサイズ。

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

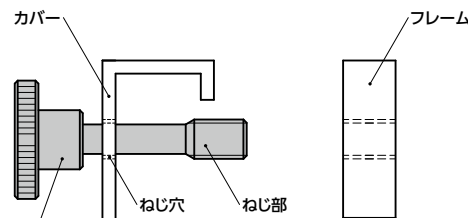

KNML-SC 脱落防止ローレットノブ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



ねじ長さ

品番	L(mm)					
	10	16	20	25	30	40
KNML-12-M3-SC	●	●				
KNML-16-M4-SC	●	●				
KNML-20-M5-SC	●	●	●			
KNML-24-M6-SC		●	●	●	●	
KNML-30-M8-SC		●	●	●	●	
KNML-36-M10-SC			●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KNML-24-M6-20-SC



2 ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	🔧 ねじ組み合わせ 対応不可	✂️ ねじカット 対応不可	🔒 ゆるみ止め 対応不可	🔪 レーザ刻印 対応可・別料金
-------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------------