

● 材質・仕上げ


	KNWMS-SC
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト



- 脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング (→ P.xxxx) の対応に。
- ショットプラスト仕上げによる美しい外観。
- つかみやすく操作しやすい形状。

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

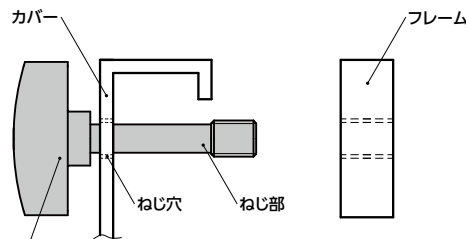

KNWMS-SC 脱落防止ローレットノブ



使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径は d_1 以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



寸法

単位: mm


品番	D	M(並目)		Lm	H	s	B	d	d_1	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ							
KNWMS-26-M5-SC	26	M5	0.8	6	14.5	4.5	11	10	3.9	21 - 22
KNWMS-26-M6-SC	26	M6	1	8	14.5	4.5	11	10	4.6	23 - 24
KNWMS-34-M6-SC	34	M6	1	8	17	5	13	12	4.6	39 - 42
KNWMS-34-M8-SC	34	M8	1.25	10	17	5	13	12	6.3	41 - 45

ねじ長さ

品番	L (mm)				
	10	16	20	25	30
KNWMS-26-M5-SC	●	●			
KNWMS-26-M6-SC		●	●	●	
KNWMS-34-M6-SC			●	●	●
KNWMS-34-M8-SC		●	●		●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 KNWMS-26-M5-10-SC



2 ねじ長さLを表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金