

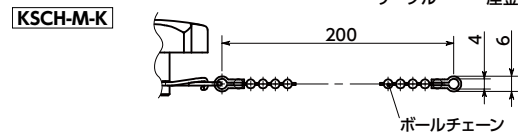
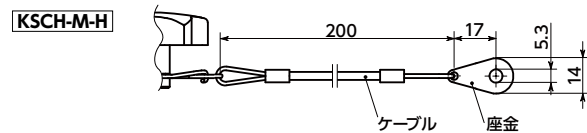


# KSCH-M ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

SUS ステンレス

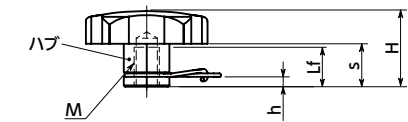

- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

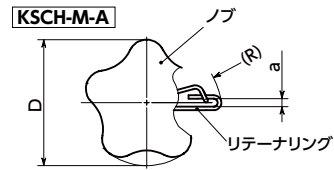

- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
- 末尾記号 **A** - リテーナリングのみ
- 末尾記号 **H** - リテーナリング+ケーブル
- 末尾記号 **K** - リテーナリング+ボールチェーン



● 材質・仕上げ



	KSCH-M-A	KSCH-M-H	KSCH-M-K
ノブ	SUS316L ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト	SUS316L ショットブラスト
ハブ	SUS304相当	SUS304相当	SUS304相当
リテーナリング	SUS301相当	SUS301相当	SUS301相当
ケーブル	-	SUS304相当 ポリ塩化ビニル	-
座金	-	SUS304相当	-
ボールチェーン	-	-	SUS301相当

KSCH-M-A リテーナリングのみ    KSCH-M-H リテーナリング+ケーブル    KSCH-M-K リテーナリング+ボールチェーン    単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	h	R	a	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
KSCH-40-M8-A	40	M8	1.25	15	24	12	3.2	22.3	2.8	37
KSCH-50-M10-A	50	M10	1.5	18	30	17	3.9	29.6	3.2	69
KSCH-60-M12-A	60	M12	1.75	22	38	20	3.9	30.7	3.2	113
KSCH-40-M8-H	40	M8	1.25	15	24	12	3.2	22.3	2.8	43
KSCH-50-M10-H	50	M10	1.5	18	30	17	3.9	29.6	3.2	76
KSCH-60-M12-H	60	M12	1.75	22	38	20	3.9	30.7	3.2	120
KSCH-40-M8-K	40	M8	1.25	15	24	12	3.2	22.3	2.8	43
KSCH-50-M10-K	50	M10	1.5	18	30	17	3.9	29.6	3.2	75
KSCH-60-M12-K	60	M12	1.75	22	38	20	3.9	30.7	3.2	119

● 関連商品

KSCH-M-Aと組み合わせて使用することができるチェーン・ケーブル・カールコードがあります。

- PBC
- PBCS
- PRC
- PSRC



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KSCH-50-M10-K



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. ....	ねじ組み合わせ → P. ....	ねじカット → P. ....	ゆるみ止め → P. ....	レーザー刻印 → P. ....
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金