


KSFS-M-A4-HP セブンロブノブ(めねじ)

SUS ステンレス

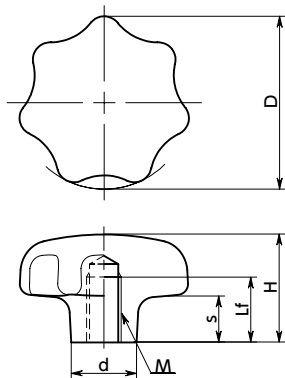

● 材質・仕上げ

**KSFS-M-A4-HP**

本体

SUS316相当
研磨

- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KSFS-32-M6-A4-HP	32	M6	1	12	20	9	12	55
KSFS-40-M8-A4-HP	40	M8	1.25	15	25	12	14	103
KSFS-50-M10-A4-HP	50	M10	1.5	18	32	15	18	209
KSFS-63-M12-A4-HP	63	M12	1.75	22	40	19	20	378

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSFS-32-M6-A4-HP

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------