




KSGMS-SBPS

KSGMS-SBP

- ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
- 材質・仕上げ



	KSGMS-SBP プラスチック製スラストパッド	KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
スラストパッド	ポリアセタール (つや消し黒)	SUS303
Oリング	-	フッ素ゴム

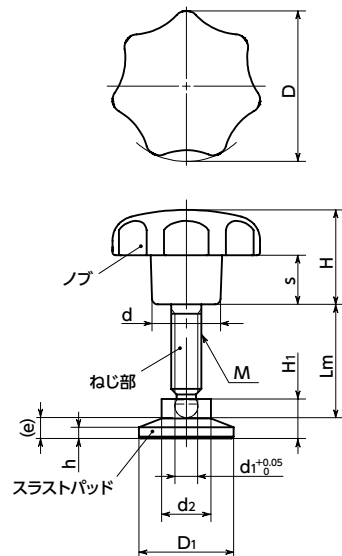

寸法

単位: mm

品番 プラスチック製スラストパッド	品番 ステンレス製スラストパッド	D	M(並目)		D1	H	s	d	H1	h	e	d2	d1	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ										
KSGMS-32-M6-SBP15		32	M6	1	15	20	10	14	7.6	2.5	3.6	8.6	4.5	12 - 16
KSGMS-32-M6-SBP18		32	M6	1	18	20	10	14	9.2	2.5	5.2	10.8	4.5	13 - 17
KSGMS-32-M6-SBP21	KSGMS-32-M6-SBPS21	32	M6	1	21	20	10	14	10	3	6	12.8	4.5	14 - 18
KSGMS-32-M6-SBP25	KSGMS-32-M6-SBPS25	32	M6	1	25	20	10	14	10.5	3	6.5	13	4.5	16 - 20
KSGMS-32-M6-SBP32	KSGMS-32-M6-SBPS32	32	M6	1	32	20	10	14	11	3	7	14	4.5	18 - 22
KSGMS-40-M8-SBP15		40	M8	1.25	15	25	13	18	7.6	2.5	2.5	8.6	6.1	28 - 37
KSGMS-40-M8-SBP18		40	M8	1.25	18	25	13	18	9.2	2.5	4.2	10.8	6.1	29 - 38
KSGMS-40-M8-SBP21	KSGMS-40-M8-SBPS21	40	M8	1.25	21	25	13	18	10	3	5	12.8	6.1	30 - 39
KSGMS-40-M8-SBP25	KSGMS-40-M8-SBPS25	40	M8	1.25	25	25	13	18	10.5	3	5.5	13	6.1	32 - 41
KSGMS-40-M8-SBP32	KSGMS-40-M8-SBPS32	40	M8	1.25	32	25	13	18	11	3	6	14	6.1	34 - 43
KSGMS-40-M8-SBP40	KSGMS-40-M8-SBPS40	40	M8	1.25	40	25	13	18	13	4	8	16	6.1	38 - 47
KSGMS-40-M8-SBP50	KSGMS-40-M8-SBPS50	40	M8	1.25	50	25	13	18	15.5	4	10.4	16	6.1	42 - 51
KSGMS-50-M10-SBP18		50	M10	1.5	18	32	17	22	9.2	2.5	3.8	10.8	7.8	51 - 72
KSGMS-50-M10-SBP21	KSGMS-50-M10-SBPS21	50	M10	1.5	21	32	17	22	10	3	4.3	12.8	7.8	52 - 73
KSGMS-50-M10-SBP25	KSGMS-50-M10-SBPS25	50	M10	1.5	25	32	17	22	10.5	3	4.6	13	7.8	54 - 75
KSGMS-50-M10-SBP32	KSGMS-50-M10-SBPS32	50	M10	1.5	32	32	17	22	11	3	5	14	7.8	56 - 77
KSGMS-50-M10-SBP40	KSGMS-50-M10-SBPS40	50	M10	1.5	40	32	17	22	13	4	7	16	7.8	60 - 81
KSGMS-50-M10-SBP50	KSGMS-50-M10-SBPS50	50	M10	1.5	50	32	17	22	15.5	4	9.3	16	7.8	64 - 85
KSGMS-63-M12-SBP21	KSGMS-63-M12-SBPS21	63	M12	1.75	21	40	21	26	10	3	3.4	12.8	9.4	76 - 112
KSGMS-63-M12-SBP25	KSGMS-63-M12-SBPS25	63	M12	1.75	25	40	21	26	10.5	3	3.6	13	9.4	78 - 114
KSGMS-63-M12-SBP32	KSGMS-63-M12-SBPS32	63	M12	1.75	32	40	21	26	11	3	4.2	14	9.4	80 - 116
KSGMS-63-M12-SBP40	KSGMS-63-M12-SBPS40	63	M12	1.75	40	40	21	26	13	4	6.2	16	9.4	84 - 120
KSGMS-63-M12-SBP50	KSGMS-63-M12-SBPS50	63	M12	1.75	50	40	21	26	15.5	4	8.7	16	9.4	88 - 124

● 関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでもご注文いただけます。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KSGMS-32-M6-25-SBPS21**

① ② ③  
② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

ねじ長さ

KSGMS-SBP プラスティック製スラストパッド KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド

品番	Lm (mm)										スラストパッド 単体品番			
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	80				
KSGMS-32-M6-SBP15	●		●		●									SBP-15-M6
KSGMS-32-M6-SBP18	●		●		●									SBP-18-M6
KSGMS-32-M6-SBP21	●		●		●									SBP-21-M6
KSGMS-32-M6-SBP25	●		●		●									SBP-25-M6
KSGMS-32-M6-SBP32	●		●		●									SBP-32-M6
KSGMS-40-M8-SBP15		●		●		●			●					SBP-15-M8
KSGMS-40-M8-SBP18		●		●		●			●					SBP-18-M8
KSGMS-40-M8-SBP21		●		●		●			●					SBP-21-M8
KSGMS-40-M8-SBP25		●		●		●			●					SBP-25-M8
KSGMS-40-M8-SBP32		●		●		●			●					SBP-32-M8
KSGMS-40-M8-SBP40		●		●		●			●					SBP-40-M8
KSGMS-40-M8-SBP50		●		●		●			●					SBP-50-M8
KSGMS-50-M10-SBP18			●		●			●			●			SBP-18-M10
KSGMS-50-M10-SBP21			●		●			●			●			SBP-21-M10
KSGMS-50-M10-SBP25			●		●			●			●			SBP-25-M10
KSGMS-50-M10-SBP32			●		●			●			●			SBP-32-M10
KSGMS-50-M10-SBP40			●		●			●			●			SBP-40-M10
KSGMS-50-M10-SBP50			●		●			●			●			SBP-50-M10
KSGMS-63-M12-SBP21				●					●			●		SBP-21-M12
KSGMS-63-M12-SBP25				●					●			●		SBP-25-M12
KSGMS-63-M12-SBP32				●					●			●		SBP-32-M12
KSGMS-63-M12-SBP40				●					●			●		SBP-40-M12
KSGMS-63-M12-SBP50				●					●			●		SBP-50-M12
KSGMS-32-M6-SBPS21	●		●		●									SBPS-21-M6
KSGMS-32-M6-SBPS25	●		●		●									SBPS-25-M6
KSGMS-32-M6-SBPS32	●		●		●									SBPS-32-M6
KSGMS-40-M8-SBPS21		●		●		●			●					SBPS-21-M8
KSGMS-40-M8-SBPS25		●		●		●			●					SBPS-25-M8
KSGMS-40-M8-SBPS32		●		●		●			●					SBPS-32-M8
KSGMS-40-M8-SBPS40		●		●		●			●					SBPS-40-M8
KSGMS-40-M8-SBPS50		●		●		●			●					SBPS-50-M8
KSGMS-50-M10-SBPS21			●		●			●			●			SBPS-21-M10
KSGMS-50-M10-SBPS25			●		●			●			●			SBPS-25-M10
KSGMS-50-M10-SBPS32			●		●			●			●			SBPS-32-M10
KSGMS-50-M10-SBPS40			●		●			●			●			SBPS-40-M10
KSGMS-50-M10-SBPS50			●		●			●			●			SBPS-50-M10
KSGMS-63-M12-SBPS21				●					●			●		SBPS-21-M12
KSGMS-63-M12-SBPS25				●					●			●		SBPS-25-M12
KSGMS-63-M12-SBPS32				●					●			●		SBPS-32-M12
KSGMS-63-M12-SBPS40				●					●			●		SBPS-40-M12
KSGMS-63-M12-SBPS50				●					●			●		SBPS-50-M12

スラストパッドなし 品番	Lm (mm)													
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	80				
KSGMS-32-M6	●		●		●									
KSGMS-40-M8		●		●		●			●		●			
KSGMS-50-M10			●		●			●		●		●		
KSGMS-63-M12				●					●			●		●