


SUS ステンレス

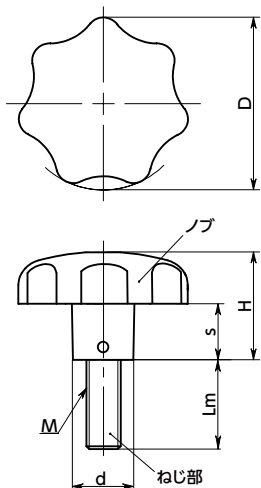

## ● 材質・仕上げ



	KSMS-NI
ノブ	SCS13A (SUS304相当) ショットプラスト
ねじ部	SUS303

- オールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐蝕性にすぐれています。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KSMS-40-M8-20-NI	40	M8	1.25	20	25	12	14	88
KSMS-40-M8-25-NI	40	M8	1.25	25	25	12	14	90
KSMS-40-M8-30-NI	40	M8	1.25	30	25	12	14	91
KSMS-40-M8-40-NI	40	M8	1.25	40	25	12	14	93
KSMS-50-M10-20-NI	50	M10	1.5	20	32	15	18	180
KSMS-50-M10-25-NI	50	M10	1.5	25	32	15	18	184
KSMS-50-M10-30-NI	50	M10	1.5	30	32	15	18	186
KSMS-50-M10-45-NI	50	M10	1.5	45	32	15	18	193
KSMS-50-M10-55-NI	50	M10	1.5	55	32	15	18	197
KSMS-63-M12-30-NI	63	M12	1.75	30	40	19	20	321
KSMS-63-M12-40-NI	63	M12	1.75	40	40	19	20	334
KSMS-63-M12-50-NI	63	M12	1.75	50	40	19	20	340

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSMS-40-M8-20-NI



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------