
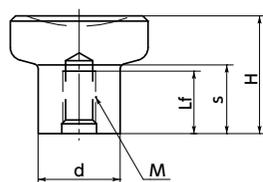
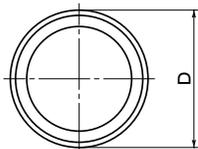
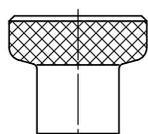


KSNF-A
KSNFS-AKSNF-B
KSNFS-B

- 金属製小型ノブ。耐久性にすぐれています。
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 商品記号により、材質およびローレットの有無が選択できます。

商品記号	材質	ローレット
KSNF-A	スチール製	なし
KSNF-B	スチール製	あり
KSNFS-A	ステンレス製	なし
KSNFS-B	ステンレス製	あり

- 材質・仕上げ

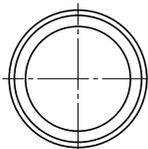

	KSNF	KSNFS
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303 ショットプラスト



KSNF-A スチール製：ローレットなし

KSNF-B スチール製：ローレットつき

単位：mm

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf min.	H	s	d	質量(g)
KSNF-21-M4-A	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-21-M5-A	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-25-M6-A	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-25-M8-A	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-31-M8-A	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNF-31-M10-A	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75
KSNF-21-M4-B	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-21-M5-B	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNF-25-M6-B	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-25-M8-B	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNF-31-M8-B	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNF-31-M10-B	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75

KSNFS-A ステンレス製：ローレットなし

KSNFS-B ステンレス製：ローレットつき

単位：mm

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf min.	H	s	d	質量(g)
KSNFS-21-M4-A	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-21-M5-A	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-25-M6-A	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-25-M8-A	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-31-M8-A	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNFS-31-M10-A	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75
KSNFS-21-M4-B	21	M4	0.7	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-21-M5-B	21	M5	0.8	10	18	10.5	12.5	26
KSNFS-25-M6-B	25	M6	1	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-25-M8-B	25	M8	1.25	12	22.5	14	14.5	42
KSNFS-31-M8-B	31	M8	1.25	15	27	17	18.5	75
KSNFS-31-M10-B	31	M10	1.5	17	27	17	18.5	75

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSNFS-21-M4-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじ組み合わせ → P.1648	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	レーザー刻印 → P.1656
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	ステンレス製のみ対応可・別料金