

- プシュ(波板状のリング)の働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。連続的な振動にも緩みません。
- シャフトの推奨寸法公差はh9です。

● 材質・仕上げ


RoHS

KSP	
ボール部	フェノール樹脂(黒)
プシュ	ばね鋼

単位: mm

品番	D	C	Lc	H	質量(g)
KSP-16-R4	16	4	11	15	3
KSP-20-R5	20	5	13	18	6
KSP-25-R6	25	6	16	22.5	10
KSP-32-R8	32	8	15	29	23
KSP-32-R10	32	10	20	29	23
KSP-40-R12	40	12	23	37	42

● 取り付け方法

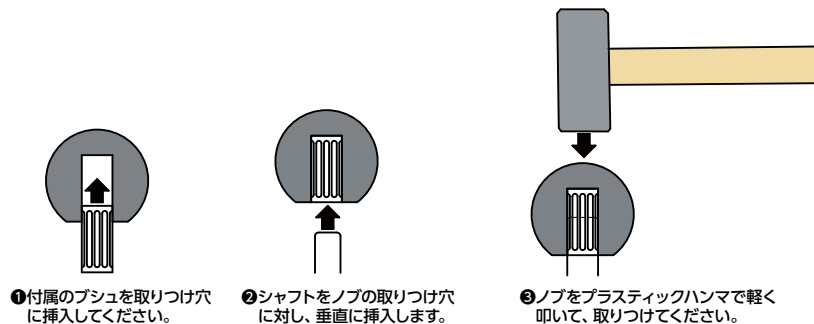

① 付属のプシュを取りつけ穴に挿入してください。

② シャフトをノブの取り付け穴に対し、垂直に挿入します。

③ ノブをプラスチックハンマで軽く叩いて、取りつけてください。

*シャフト先端部をR面取り加工
(または30°のテーパ加工)すると、
取りつけが容易になります。

⚠ 使用上の注意

金槌による打ち込み、過度な打ち込みは破損の原因となります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSP-20-R5



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金