


SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

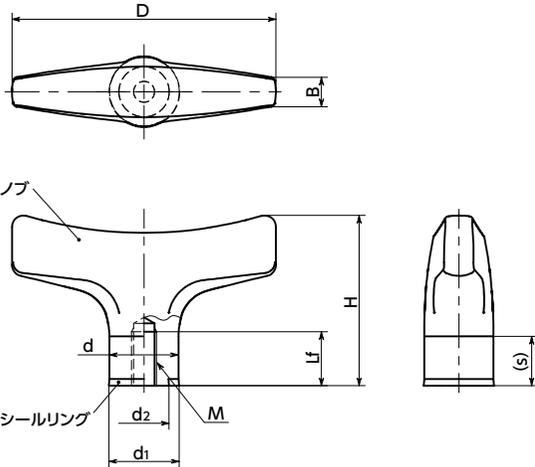

| | |
|--------|--------------------------|
| | KTEFS-A4-HD-E |
| ノブ | SUS316相当 マット調仕上げ |
| シールリング | EPDM (水色) 硬度ショア A85±5 |

- ハイジエニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD-E** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度：-40℃~120℃

単位：mm

| 品番 | D | M(並目) | | Lf min. | H | s | B | d | d1 | d2 | 適用シールリング FSRN-HD-E | 質量 (g) |
|------------------------------|-----|-------|------|---------|----|----|----|----|------|----|------------------------------|--------|
| | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | |
| KTEFS-63-M6-A4-HD-E | 63 | M6 | 1 | 12 | 41 | 12 | 7 | 16 | 16.8 | 12 | FSRN-16 - 12 - 2-HD-E | 110 |
| KTEFS-80-M8-A4-HD-E | 80 | M8 | 1.25 | 16 | 52 | 15 | 9 | 21 | 21.8 | 17 | FSRN-21 - 17 - 2-HD-E | 223 |
| KTEFS-100-M10-A4-HD-E | 100 | M10 | 1.5 | 20 | 65 | 19 | 11 | 25 | 25.8 | 21 | FSRN-25 - 21 - 2-HD-E | 429 |

● 関連商品

シールリング **FSRN-HD-E** 単体での購入も可能です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KTEFS-63-M6-A4-HD-E

| | | | | |
|---------------|---------|-------|-------|-------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 | ねじ組み合わせ | ねじカット | ゆるみ止め | レーザ刻印 |
| お問い合わせください | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 |