



SUS ステンレス

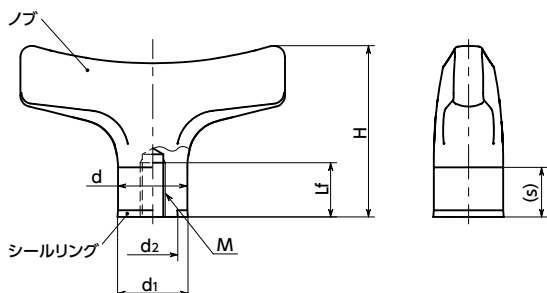

## ● 材質・仕上げ

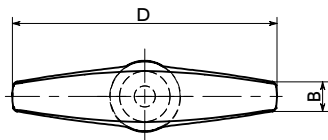

	KTEFS-A4-HP-HD-H
ノブ	SUS316相当 研磨
シールリング	H-NBR (青) 硬度ショア A85±5



- ハイジエニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
- 持ち手としての使用にも適しています。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD** でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-25℃~150℃

単位: mm

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf min.	H	s	B	d	d1	d2	適用シールリング <b>FSRN-HD</b>	質量 (g)
<b>KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-H</b>	63	M6	1	12	41	12	7	16	16.8	12	FSRN-16-12-2-HD	110
<b>KTEFS-80-M8-A4-HP-HD-H</b>	80	M8	1.25	16	52	15	9	21	21.8	17	FSRN-21-17-2-HD	223
<b>KTEFS-100-M10-A4-HP-HD-H</b>	100	M10	1.5	20	65	19	11	25	25.8	21	FSRN-25-21-2-HD	429

## ● 関連商品

シールリング **FSRN-HD** 単体での購入も可能です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**KTEFS-63-M6-A4-HP-HD-H**

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応不可
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------