


# KUDM/KUDMS/KUDF/KUDFS プラスティックミニノブ




SUS ステンレス

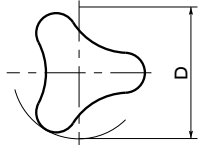

KUDM  
KUDMS



KUDF  
KUDFS

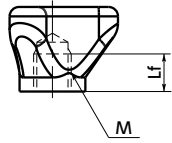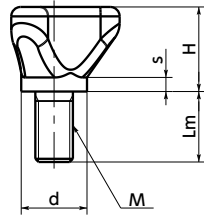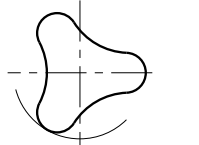

- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて → P.xxxx
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。

● 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部材質
KUDM	おねじ	スチール製
KUDMS	おねじ	ステンレス製
KUDF	めねじ	スチール製
KUDFS	めねじ	ステンレス製

● 品番の末尾記号によりノブの色が選択できます。

末尾記号	ノブの色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
BL	つや消しブルー
YW	つや消しイエロー



## ● 材質・仕上げ

	KUDM	KUDMS	KUDF	KUDFS
ノブ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)
ねじ部	SWCH10R 三価クロメート処理	SUS303	スチール 三価クロメート処理	SUS303

## ねじ長さ

KUDM スチール製 KUDMS ステンレス製

品番 おねじ	Lm (mm)						
	10	16	20	25	30	40	50
KUDM-16-M3	●	●					
KUDM-16-M4	●	●					
KUDM-16-M5	●	●	●				
KUDM-20-M5	●	●	●				
KUDM-20-M6	●	●	●	●			
KUDM-25-M5			●	●			
KUDM-25-M6		●	●	●			
KUDM-32-M6			●	●			
KUDM-32-M8		●	●	●			
KUDM-40-M8		●	●	●	●	●	●
KUDM-40-M10			●	●	●	●	●
KUDMS-16-M3	●	●					
KUDMS-16-M4	●	●					
KUDMS-16-M5	●	●	●				
KUDMS-20-M5	●	●	●				
KUDMS-20-M6	●	●	●	●			
KUDMS-25-M5			●	●			
KUDMS-25-M6		●	●	●			
KUDMS-32-M6			●	●			
KUDMS-32-M8		●	●	●			
KUDMS-40-M8		●	●	●	●	●	●
KUDMS-40-M10			●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## KUDMS-16-M3-10-BK

1 2 3 4 5

おねじタイプは 4 ねじ長さ Lm を表に ● の記載があるサイズから選択してください。

## 寸法

KUDM | KUDMS おねじ

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
KUDM-16-M3	KUDMS-16-M3	16	M3	0.5	12.5	2	9	9 - 10
KUDM-16-M4	KUDMS-16-M4	16	M4	0.7	12.5	2	9	10 - 11
KUDM-16-M5	KUDMS-16-M5	16	M5	0.8	12.5	2	9	11 - 13
KUDM-20-M5	KUDMS-20-M5	20	M5	0.8	14	2.5	10	13 - 14
KUDM-20-M6	KUDMS-20-M6	20	M6	1	14	2.5	10	13 - 16
KUDM-25-M5	KUDMS-25-M5	25	M5	0.8	15.5	3	12	15 - 16
KUDM-25-M6	KUDMS-25-M6	25	M6	1	15.5	3	12	16 - 17
KUDM-32-M6	KUDMS-32-M6	32	M6	1	21	4	16	21 - 22
KUDM-32-M8	KUDMS-32-M8	32	M8	1.25	21	4	16	34 - 37
KUDM-40-M8	KUDMS-40-M8	40	M8	1.25	25	4	19.5	48 - 59
KUDM-40-M10	KUDMS-40-M10	40	M10	1.5	25	4	19.5	67 - 82

KUDF | KUDFS めねじ

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KUDF-16-M3	KUDFS-16-M3	16	M3	0.5	5	12.5	2	9	10
KUDF-16-M4	KUDFS-16-M4	16	M4	0.7	5	12.5	2	9	10
KUDF-16-M5	KUDFS-16-M5	16	M5	0.8	5	12.5	2	9	9
KUDF-20-M5	KUDFS-20-M5	20	M5	0.8	6	14	2.5	10	11
KUDF-20-M6	KUDFS-20-M6	20	M6	1	6	14	2.5	10	10
KUDF-25-M5	KUDFS-25-M5	25	M5	0.8	8	15.5	3	12	12
KUDF-25-M6	KUDFS-25-M6	25	M6	1	8	15.5	3	12	11
KUDF-32-M6	KUDFS-32-M6	32	M6	1	8	21	4	16	17
KUDF-32-M8	KUDFS-32-M8	32	M8	1.25	8	21	4	16	25
KUDF-40-M8	KUDFS-40-M8	40	M8	1.25	10	25	4	19.5	39
KUDF-40-M10	KUDFS-40-M10	40	M10	1.5	10	25	4	19.5	49

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
ねじ組み合わせ → P.xxxx
ねじカット → P.xxxx
ゆるみ止め → P.xxxx
レーザ刻印 → P.xxxx