


- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(→ P.xxxx)の対応に。
- フラットタイプ。
- 取り付け例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

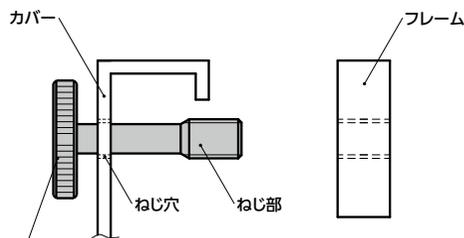

KUM-SC 脱落防止ローレットノブ

- ⚠ 使用上の注意**
 カバー側のねじ穴の内径はd₁以上としてください。
 カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

● 材質・仕上げ



	KUM-SC
本体	SWCH10R パフ研磨・クロムメッキ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KUM-24-M6-20-SC

商品記号 **1** **2** **3** 脱落防止

3 ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

寸法

単位: mm

品番	D 1	M(並目)		Lm	H	d ₁	質量(g)
		ねじの呼び 2	ピッチ				
KUM-12-M3-SC	12	M3	0.5	4	2.5	2.2	2 - 3
KUM-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	3.5	3	6
KUM-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	4	3.9	11 - 12
KUM-24-M6-SC	24	M6	1	8	5	4.6	20 - 21
KUM-30-M8-SC	30	M8	1.25	10	6	6.3	36 - 40
KUM-36-M10-SC	36	M10	1.5	12	8	8	69 - 77

ねじ長さ

品番	L (mm) 3					
	10	16	20	25	30	40
KUM-12-M3-SC	●	●				
KUM-16-M4-SC	●	●				
KUM-20-M5-SC	●	●	●			
KUM-24-M6-SC		●	●	●	●	
KUM-30-M8-SC		●	●	●	●	
KUM-36-M10-SC			●	●	●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可