



KUMS-SC 脱落防止ローレットノブ

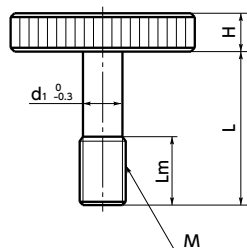

SUS ステンレス

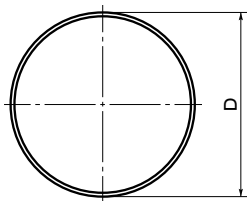

● 材質・仕上げ



	KUMS-SC
本体	SUS304


⚠ 使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd₁以上としてください。
 カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(→ P.xxxx)の対応に。
- SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
- フラットタイプ。

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

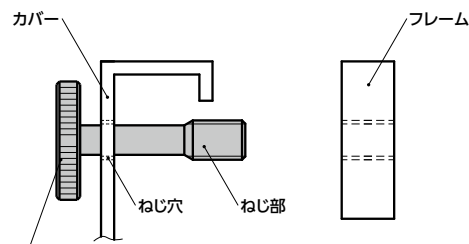

KUMS-SC 脱落防止ローレットノブ

単位: mm

寸法

品番	D ¹	M(並目)		Lm	H	d ₁	質量(g)
		ねじの呼び ²	ピッチ				
KUMS-12-M3-SC	12	M3	0.5	4	2.5	2.2	2 - 3
KUMS-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	3.5	3	6
KUMS-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	4	3.9	11 - 12
KUMS-24-M6-SC	24	M6	1	8	5	4.6	20 - 21
KUMS-30-M8-SC	30	M8	1.25	10	6	6.3	36 - 40
KUMS-36-M10-SC	36	M10	1.5	12	8	8	69 - 77

ねじ長さ

品番	L(mm) ³						
	10	16	20	25	30	40	
KUMS-12-M3-SC	●	●					
KUMS-16-M4-SC	●	●					
KUMS-20-M5-SC	●	●	●				
KUMS-24-M6-SC		●	●	●	●		
KUMS-30-M8-SC		●	●	●	●		
KUMS-36-M10-SC			●	●	●	●	

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KUMS-24-M6-20-SC

商品記号 ¹ ² ³ 脱落防止

³ ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx

✂ ねじカット → P.xxxx

🌀 ゆるみ止め → P.xxxx

✂ レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応不可

対応不可

対応不可

対応可・別料金