



KVMS

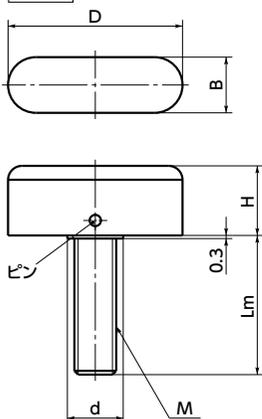

KVFS

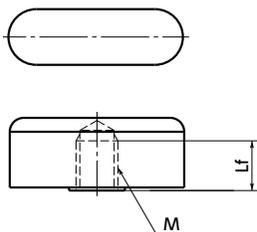

- 力のかかりやすいステンレス製のバーノブ。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。◀1

KVMS — おねじ

KVFS — めねじ

- 材質・仕上げ



	KVMS	KVFS
ノブ	焼結合金(ステンレス)*1	焼結合金(ステンレス)*1
ねじ部	SUS304	SUS304
ピン	ステンレス	

*1: 焼結合金製です。一般のステンレスと比べて耐蝕性がありません。厳しい環境下での使用の場合は注意してください。

KVMS おねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lm ◀4	H	B	d	質量(g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ					
KVMS-25-M6-16	25	M6	1	16	10	8	8	14
KVMS-25-M6-20	25	M6	1	20	10	8	8	16
KVMS-25-M6-25	25	M6	1	25	10	8	8	18
KVMS-30-M8-16	30	M8	1.25	16	12	10	10	28
KVMS-30-M8-20	30	M8	1.25	20	12	10	10	30
KVMS-30-M8-25	30	M8	1.25	25	12	10	10	32
KVMS-30-M8-32	30	M8	1.25	32	12	10	10	35

KVFS めねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf min.	H	B	d	質量(g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ					
KVFS-25-M6	25	M6	1	7	10	8	8	10
KVFS-30-M8	30	M8	1.25	9	12	10	10	20

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KVMS-25-M6-16



おねじタイプは◀4 ねじ長さLmを選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx
対応不可

🔩 ねじ組み合わせ → P. xxxx
めねじのみ対応可・別料金

🔩 ねじカット → P. xxxx
おねじのみ対応可・別料金

🔩 ゆるみ止め → P. xxxx
おねじのみ対応可・別料金

🔩 レーザ刻印 → P. xxxx
対応可・別料金