

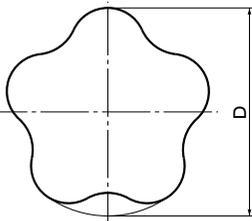
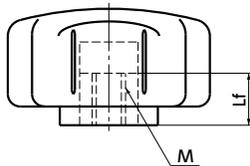


KWM

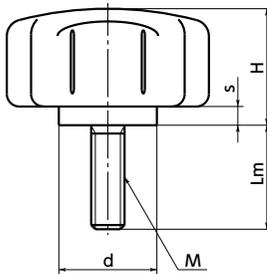

KWF

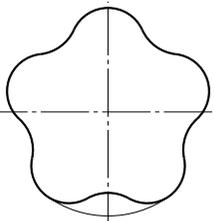

KWM



KWF



- プラスティックボディの表面にプラスチックラバーを二重成型。ソフトな感触。
- にぎりやすい五角形。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。◀1

KWM —— おねじ

KWF —— めねじ

- 材質・仕上げ

RoHS

	KWM	KWF
ノブ	ポリプロピレン+ プラスチックラバー 二重成型	ポリプロピレン+ プラスチックラバー 二重成型
ねじ部	SUM24L 三価クロメート処理	黄銅 三価クロメート処理

KWM おねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf ◀4	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ					
KWM-40-M6-15	40	M6	1	15	28	4.5	17.5	24
KWM-40-M6-25	40	M6	1	25	28	4.5	17.5	30
KWM-50-M8-25	50	M8	1.25	25	28	4.5	23.5	48
KWM-50-M8-30	50	M8	1.25	30	28	4.5	23.5	51
KWM-60-M10-40	60	M10	1.5	40	28	4.5	32	67

KWF めねじ

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ					
KWF-40-M6	40	M6	1	12.5	28	4.5	17.5	23
KWF-50-M8	50	M8	1.25	12.5	28	4.5	23.5	37
KWF-60-M10	60	M10	1.5	12.5	28	4.5	32	43

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KWM-40-M6-15



おねじタイプは ◀4 ねじ長さ Lm を選択してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx
対応不可

🔧 ねじ組み合わせ → P. xxxx
対応不可

🔩 ねじカット → P. xxxx
おねじのみ対応可・別料金

🔒 ゆるみ止め → P. xxxx
おねじのみ対応可・別料金

🔪 レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可