
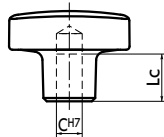


KYTS-K

KYTS-R

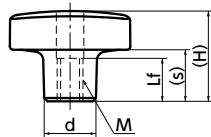

KYTS-R

KYTS-M

KYTS-K

KYTS-M-HP

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	表面処理
KYTS-K	めねじ・貫通穴	ショットブラスト
KYTS-R	リーマ穴	ショットブラスト

● 材質・仕上げ



	KYTS-K / KYTS-R
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト

KYTS-K めねじ・貫通穴

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KYTS-32-K6	32	M6	1	10	21	12	12	42
KYTS-40-K8	40	M8	1.25	13	26	14	14	82
KYTS-50-K10	50	M10	1.5	16	33	19	18	146
KYTS-60-K12	60	M12	1.75	20	41	23	20	270

KYTS-R リーマ穴

単位: mm

品番	D	C	Lc min.	H	s	d	質量(g)
KYTS-32-R6	32	6	12	21	12	12	44
KYTS-40-R8	40	8	15	26	14	14	85
KYTS-50-R10	50	10	18	33	19	18	152
KYTS-60-R12	60	12	22	41	23	20	278

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KYTS-32-K6



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	---------------	---------------	------------------