

- 市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカーや材質を問いません。挿入だけで簡単にノブができてあがります。
- とくに六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
- 三角ノブ **SS** と五角ノブ **SK** の2タイプ。

- キャップは白とオレンジの2色。品番の末尾記号により選択できます。


末尾記号	キャップの色
YW	オレンジ
WH	白

● 組み立て方法

- ①六角ボルトまたは六角ナットをノブ本体の六角穴にきっちりはめ込んでください。
- ②つぎにキャップをはめ込みます。3つの爪のうち1つをはめ込んでください。
- ③残りの2つを押し込めばできあがりです。
めねじノブにする場合は、おねじとの締めつけ寸法(図面のBd寸法)に注意してください。キャップがはずれることがあります。

● 適用六角頭部

六角ボルト・六角ナットの頭部の寸法は下記のものをご使用ください。

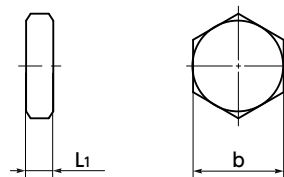

⚠ 使用上の注意

六角ボルト・六角ナットの高さはL1 max.を超えないようにしてください。
キャップが取りつかない可能性があります。

● 材質・仕上げ

	SS	SK
ノブ	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
キャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)



● 材質変更のお知らせ

安定供給の目的から、2021年7月より、在庫が無くなり次第順次「ナイロン66」から「ナイロン6」へ材質を変更いたします。材質変更による商品機能に影響はございません。

詳しくは、

https://nbk1560.com/news/2021/knob_zaishituhenkou/ をご確認ください。



SS 三角ノブ SK 五角ノブ

単位:mm

品番	D	M(並目)	H	A	Lh	d1	d	Bd	b	L1 max.	質量(g)
SS-37	38	M6	16.5	13.1	3.5	15.2	16	14	10	4	5
SS-42	42	M8	19	14.5	4.5	18.2	20	15	13	5.5	10
SS-47	47	M10	23.2	17.3	6	21.8	24	18	17	7	15
SK-34	35.2	M6	16.5	13.3	3.5	15.2	16	14	10	4	5
SK-38	39.6	M8	19	14.5	4.5	18.2	20	15	13	5.5	10
SK-43	45	M10	23.2	17.2	6	21.8	24	18	17	7	15
SK-53	53	M12	22.3	18.3	4	24.8	27	14	19	8	20

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SS-37-YW



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.0000	ねじ組み合わせ ⇒ P.0000	ねじカット ⇒ P.0000	ゆるみ止め ⇒ P.0000	レーザー刻印 ⇒ P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金